

产品规格

工作方式:
无锁
触点形式:
双刀双掷
安装方式:
卧式插式

机械性能

动作力:
 $250 \pm 100\text{gf}$
电气寿命:
10,000次

工作环境

环境温度:
 $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度:
 $(40^\circ\text{C}) \leqslant 95\%$

电气性能


额定电负荷:
100mA @ 30V DC
耐电压:
250VAC /1分
接触电阻:
100m Ω Max.
绝缘电阻:
100M Ω Min.
行程:
2±0.5mm

物料


9. 推轴:
POM 白色
8. 外壳:
PC 黑色
7. 卡圈:
铁镀镍
6. 弹簧:
锰钢丝
5. 钩子:
不锈钢丝
4. 压簧:
磷青铜
3. 簧片:
覆银铜
2. 底座:
PA66 黑色
1. 端子:
黄铜 镀银

包装


散装
内包装:
塑料袋
外包装:
纸箱

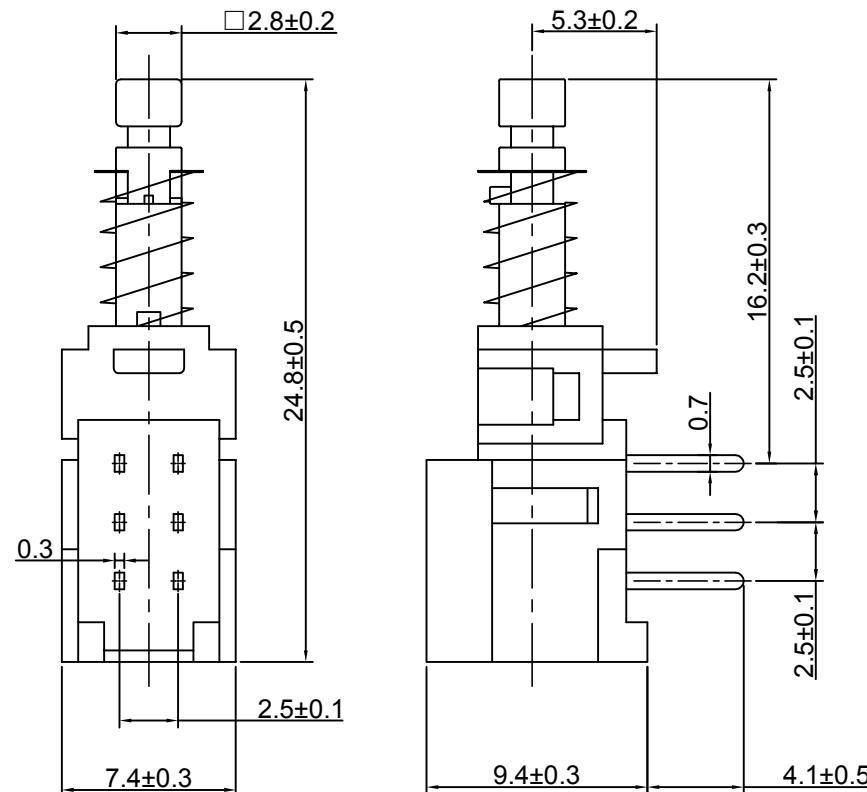

CIRCUIT DIAGRAM

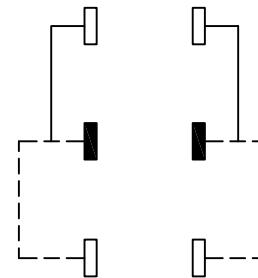

P.C.B. LAYOUT

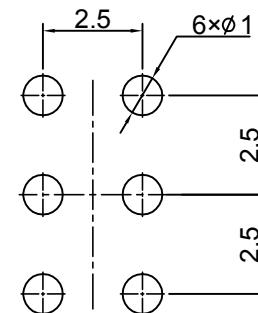

直键开关						KAN2-21-01L				
标记	处数	更改文件号	签名	日期	设计	视图				
			余嘉城		审核	朱树清				
					批准	徐君辉				
Dimensions are shown:mm(inches)						2024.10.22				
						温州康宏电子有限公司				