

产品规格

工作方式:
瞬时接触
触点形式:
双刀双掷
安装方式:
直立插式

机械性能

动作力:
100~300gf
电气寿命:
10,000次

工作环境

环境温度:
-25~+70°C
环境湿度:
(40°C) ≤95%

电气性能




额定电负荷:
100mA @ 30V DC
耐电压:
250VAC /1分
接触电阻:
150mΩ Max.
绝缘电阻:
100MΩ Min.
最大行程:
2.0 ± 0.8mm
导通行程:
1.2 ± 0.5mm

物料



6. 手柄:
GP. PA66 白色
5. 弹簧:
碳素钢丝
4. 盖板:
GP. PA66 灰色
3. 簧片:
覆银铜
2. 底座:
GP. PA66 黑色
1. 接线片:
黄铜 表面镀银

包装

散装
内包装:
塑料袋
外包装:
纸箱

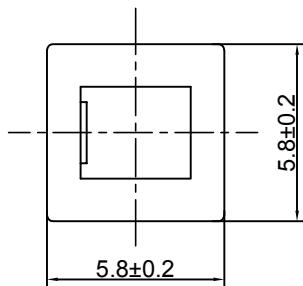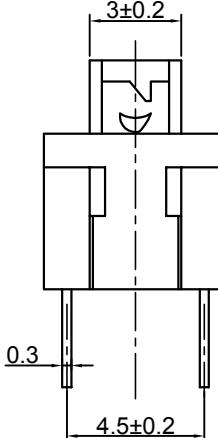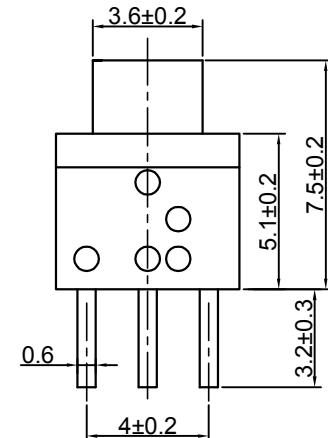

反向 Non-Shorting
CIRCUIT DIAGRAM

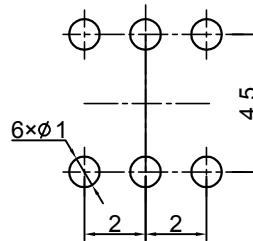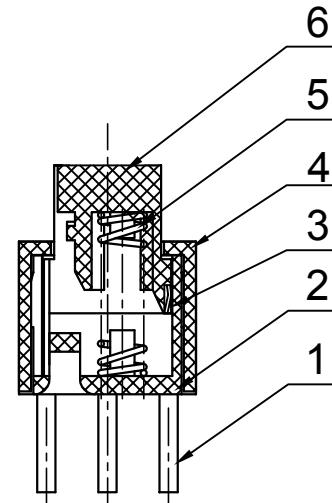

P.C.B. LAYOUT

标记	处数	更改文件号	签名	日期	无锁开关	PS580-06U075E4-JF-G				
设计	余嘉诚					阶段	标记	质量	比例	
审核	朱树清								4:1 B/0	
批准	徐君辉					第1张 共1张				
Dimensions are shown:mm(inches) 2023.12.07 温州康宏电子有限公司										