

产品规格

工作方式:
自锁
触点形式:
双刀双掷
安装方式:
卧式插式

机械性能

动作力:
 $330 \pm 100\text{gf}$
电气寿命:
10,000次

工作环境

环境温度:
 $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度:
 $(40^\circ\text{C}) \leq 85\%$

电气性能




额定电负荷:
30mA @60V DC
耐电压:
250VAC /1分
接触电阻:
50m Ω Max.
绝缘电阻:
100M Ω Min.
行程:
 $2.2 \pm 0.5\text{mm}$

物料



9. 卡扣:
铁
8. 弹簧:
合金钢丝
7. 外壳:
铜锡包层铁
6. 钩子:
不锈钢
5. 压簧:
磷青铜
4. 手柄:
PBT-G20
3. 簧片:
磷青铜镀银
2. 底座:
聚酯纤维板
1. 端子:
黄铜 镀银

包装

散装:
内包装:
塑料袋
外包装:
纸箱

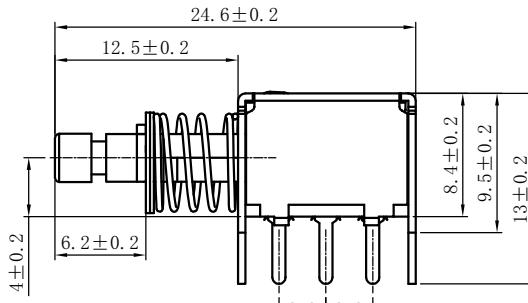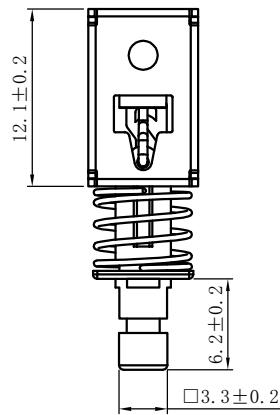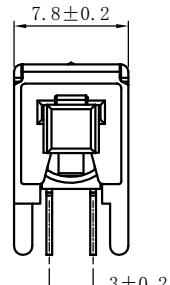

CIRCUIT DIAGRAM P.C.B. LAYOUT

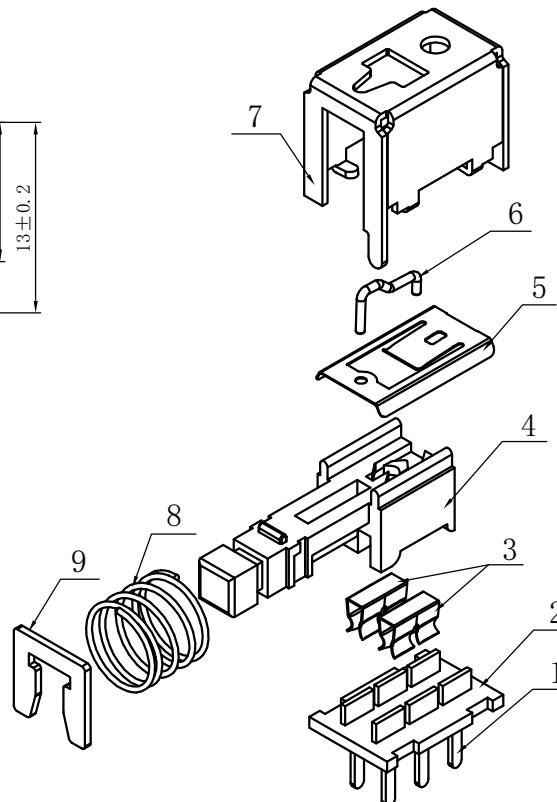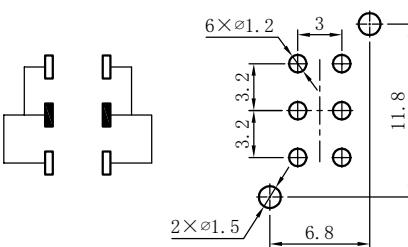

直键开关						KAN3-23-01L-01				
标记	处数	更改文件号	签名	日期		阶段	标记	质量	比例	版本
设计		余嘉城			视图				4:1	B/0
审核		朱树清								
批准		徐君辉		2024.11.14	Dimensions are shown:mm(inches)	共1页	第1页			
温州康宏电子有限公司										