

产品规格

工作方式:
瞬时接触
触点形式:
双刀双掷
安装方式:
直立插式

机械性能

动作力:
100~300gf
电气寿命:
10,000次

工作环境

环境温度:
-25~+70°C
环境湿度:
(40°C) ≤95%

电气性能



额定电负荷:
100mA @ 30V DC
耐电压:
250VAC /1分
接触电阻:
150mΩ Max.
绝缘电阻:
100MΩ Min.
最大行程:
2.0 ± 0.8mm
导通行程:
1.2 ± 0.5mm

物料


6. 手柄:
GP. PA66 白色
5. 弹簧:
碳素钢丝
4. 盖板:
GP. PA66 灰色
3. 簧片:
覆银铜
2. 底座:
GP. PA66 黑色
1. 接线片:
黄铜镀银

包装



散装
内包装:
塑料袋
外包装:
纸箱

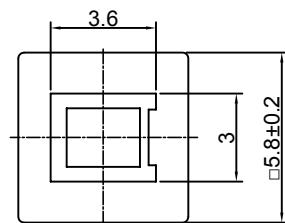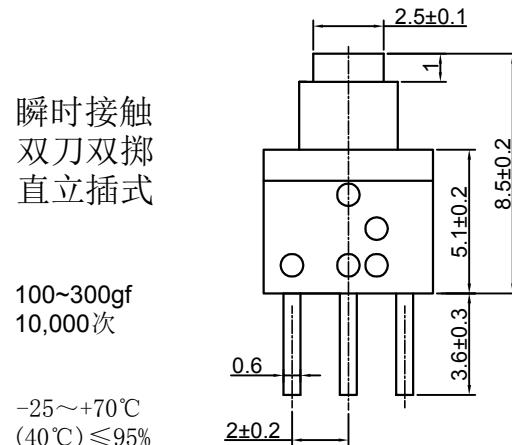

CIRCUIT DIAGRAM

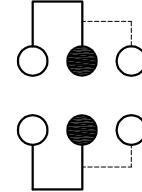

P.C.B. LAYOUT

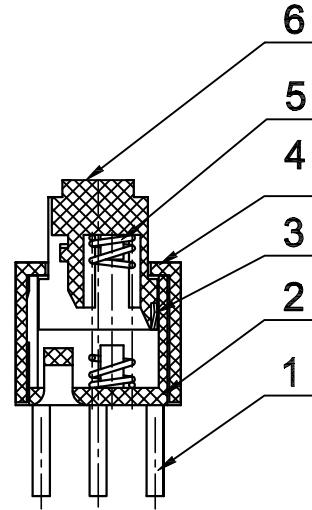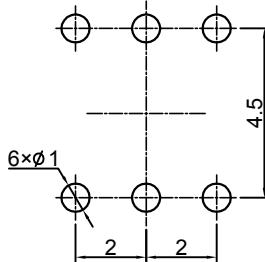

					无锁开关	PS580-06U085E2-JF-G							
标记	处数	更改文件号	签名	日期		视图		阶段	标记				
设计	余嘉诚		朱树清	2023.12.07		4:1		质量	比例				
审核						B/0		第1张	共1张				
批准	徐君辉					Dimensions are shown:mm(inches)							
温州康宏电子有限公司													