

## 产品规格

工作方式: 自锁  
触点形式: 双刀双掷  
安装方式: 直立插式

## 机械性能

动作力: 200~300gf  
电气寿命: 10,000次

## 工作环境

环境温度: -25~+70°C  
环境湿度: (40°C) ≤95%

## 电气性能




额定电负荷: 100mA @ 30V DC  
耐电压: 250VAC /1分  
接触电阻: 100mΩ Max.  
绝缘电阻: 100MΩ Min.  
行程: 2.5 ± 0.5mm

## 物料


- |        |         |
|--------|---------|
| 7. 簧片: | 复银铜     |
| 6. 弹簧: | 不锈钢     |
| 5. 盖板: | PBT 浅灰色 |
| 4. 手柄: | POM 白色  |
| 3. 钩针: | 不锈钢     |
| 2. 端子: | 黄铜镀银    |
| 1. 基座: | PA66 黑色 |

## 包装


- |      |     |
|------|-----|
| 散装:  |     |
| 内包装: | 塑料袋 |
| 外包装: | 纸箱  |

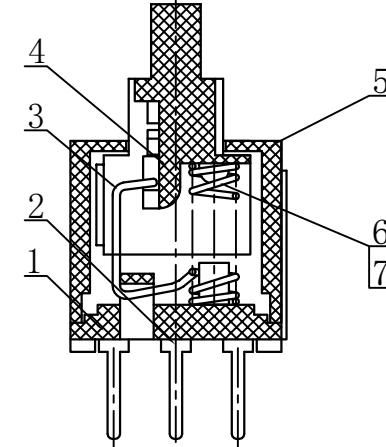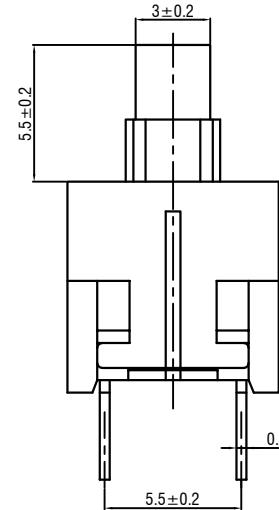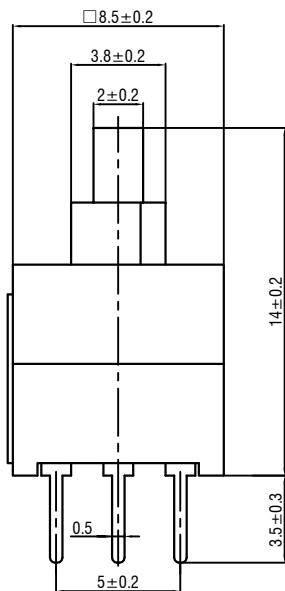

CIRCUIT DIAGRAM

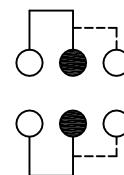

P. C. B. LAYOUT

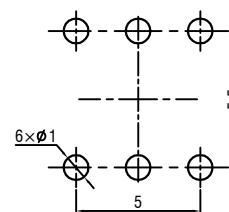

					自锁开关		PS851-06L140E1-ZCY-G				
标记	处数	更改文件号	签名	日期			阶段	标记	质量	比例	版本
设计	余嘉诚		视图							4:1	B/0
审核	朱树清		Dimensions are shown:mm(inches)				第1张	共1张			
批准	徐君辉		2023.05.10				温州康宏电子有限公司				