



产品规格

工作方式:
瞬时接触
触点形式:
单刀单掷
安装方式:
直立贴片

机械性能

动作力:
 $70 \pm 20 \text{gf}$
电气寿命:
20,000次

工作环境

环境温度:
 $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度:
 $(40^\circ\text{C}) \leq 95\%$

电气性能





额定电负荷:
1A @ 16V DC
耐电压:
500VAC /1分
接触电阻:
100m Ω Max.
绝缘电阻:
100M Ω Min.
行程:
0.3~0.7mm

物料



5. 盖板:
不锈钢
4. 手柄:
PPA 黑色
3. 弹簧:
磷铜 镀银
2. 底座:
LCP 黑色
1. 接线片:
磷铜 镀银

包装

散装:
塑料袋
内包装:
纸箱

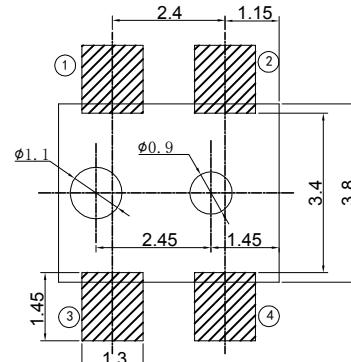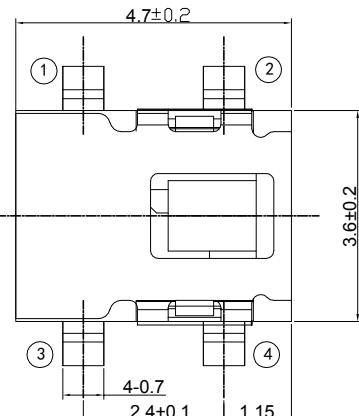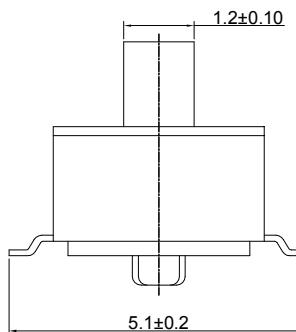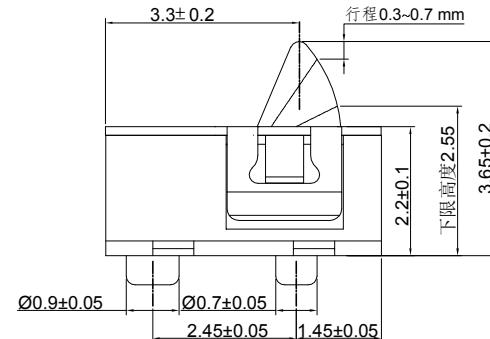

P.C.B. LAYOUT

 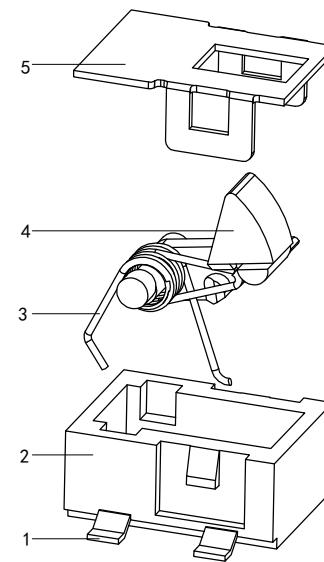

CIRCUIT DIAGRAM

微动开关						KW02-01-R2000							
视图		阶段	标记	质量	比例								
设计	余嘉城												
审核	朱树清												
批准	徐君辉												
Dimensions are shown:mm(inches)						2024. 11. 18							
						温州康宏电子有限公司							