

## 产品规格

工作方式:  
瞬时接触  
触点形式:  
单刀单掷  
安装方式:  
卧式贴片

## 机械性能

动作力:  
 $250 \pm 50\text{gf}$   
电气寿命:  
50 000次

## 工作环境

环境温度:  
 $-25 \sim +70^\circ\text{C}$   
环境湿度:  
(40°C) ≤ 95%

## 电气性能

 


额定电负荷:  
50mA @ 12V DC  
耐电压:  
250VAC /1分  
接触电阻:  
100mΩ Max.  
绝缘电阻:  
100MΩ Min.  
行程:  
 $0.2 \pm 0.1\text{mm}$   
IP等级:  
相当于IP65

## 物料


6. 盖板:  
不锈钢  
5. 手柄:  
PA46 黑色  
4. 薄膜:  
聚酰亚胺 黄色  
3. 簧片:  
不锈钢覆银  
2. 底座:  
LCP 黑色  
1. 接线片:  
磷铜 镀银

## 包装


散装  
内包装:  
外包装:  
编带  
纸箱

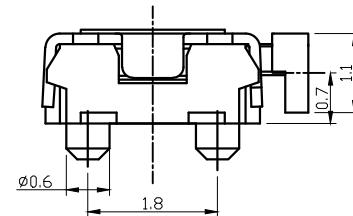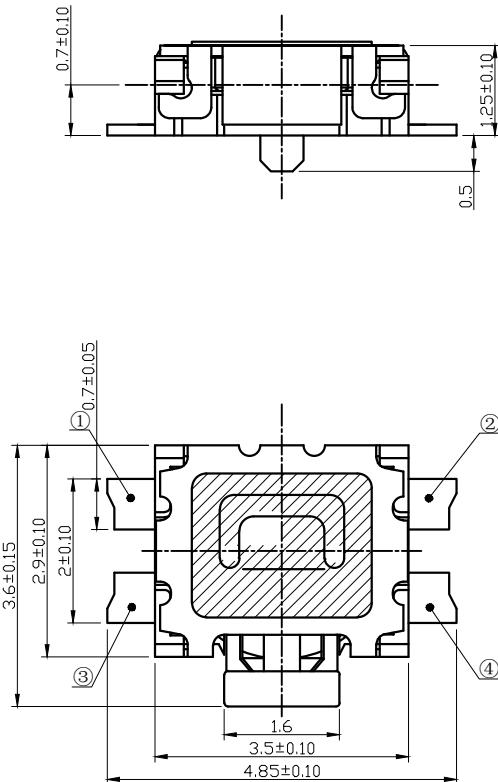

CIRCUIT DIAGRAM

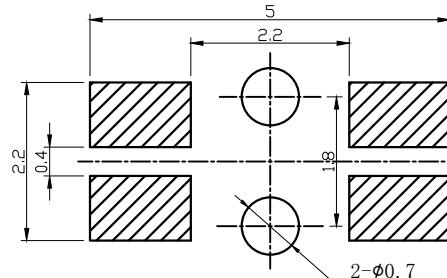

P.C.B. LAYOUT

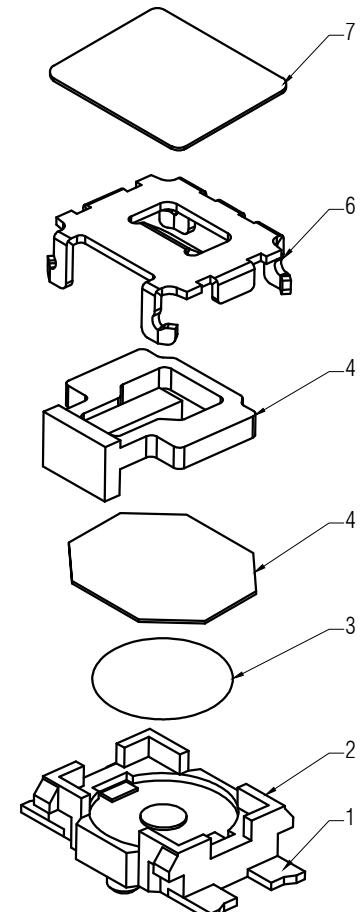

					轻触开关	TSE04420-036W831JA-R3000				
标记	处数	更改文件号	签名	日期						
设计	余嘉城		视图	阶段	标记	质量	比例			
审核	朱树清		Dimensions are shown:mm(inches)	4:1	第1张		共1张			
批准	徐君辉				2024. 10. 11					
温州康宏电子有限公司										