

产品规格

工作方式:
瞬时接触
触点形式:
单刀单掷
安装方式:
直立插式

机械性能

动作力:
100~300gf
电气寿命:
10,000次

工作环境

环境温度:
-25~+70°C
(40°C) ≤95%

电气性能





额定电负荷:
100mA @ 30V DC
耐电压:
250VAC /1分
接触电阻:
100mΩ Max.
绝缘电阻:
100MΩ Min.
行程:
2.0 ± 0.5mm

物料

5. 手柄:
POM 蓝色
4. 弹簧:
碳素弹簧钢丝
3. 盖板:
PC 白色
2. 底座:
GP. PA66 黑色
1. 接线片:
黄铜镀银

包装

散装
内包装:
塑料袋
外包装:
纸箱

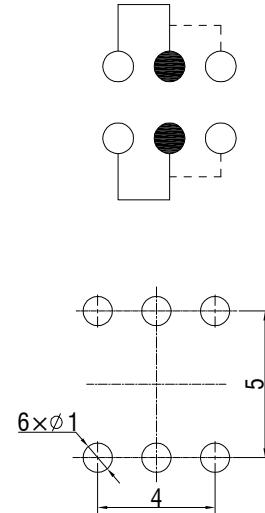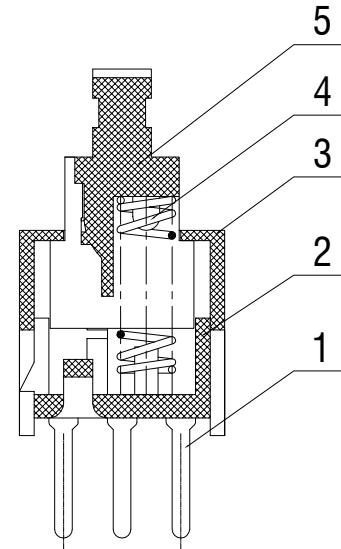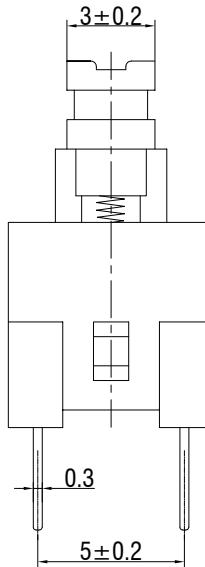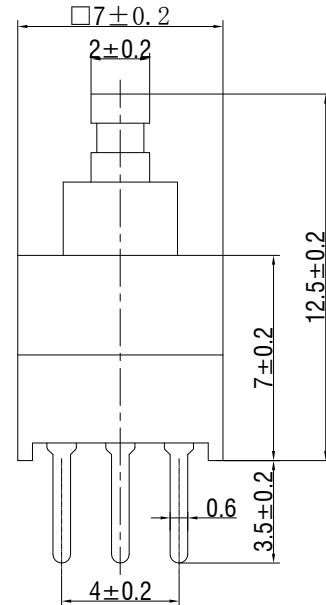

					自锁开关	PS071-06U125D1-ZCY-G			
标记	处数	更改文件号	签名	日期					
设计	余嘉诚					视图	阶段	标记	质量
审核	朱树清								4:1
批准	徐君辉			2024.07.04		Dimensions are shown:mm(inches)	第1张	共1张	B/0