

产品规格

工作方式: 自锁
触点形式: 双刀双掷
安装方式: 卧立插式

机械性能

动作力: $200 \pm 100\text{gf}$
电气寿命: 10,000次

工作环境

环境温度: $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
(40°C) $\leq 70\%$






电气性能

额定电负荷: 100mA @ 30V DC
耐电压: 250V AC Min.
绝缘电阻: 100MΩ Min.
接触电阻: 100mΩ Max.
锁住行程: $1.3 \pm 0.2\text{mm}$
最大行程: $2.0 \pm 0.3\text{mm}$


物料

7. 钩针: 不锈钢丝
6. 弹簧: 不锈钢丝
5. 簧片: 复合银
4. 盖板: PA66 灰色
3. 手柄: PA66 米黄色
2. 接线片: 黄铜镀银
1. 底座: PA66 黑色


塑料袋
纸箱

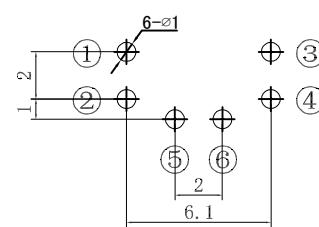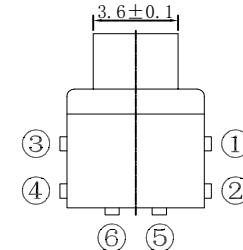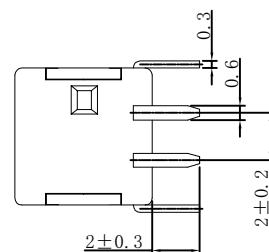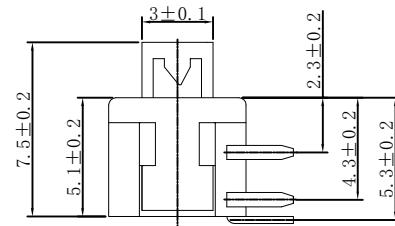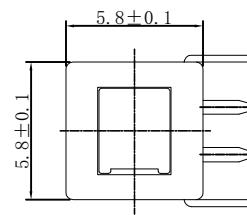

PCB LAYOUT

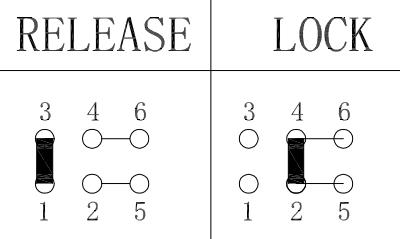

CIRCUIT DIAGRAM

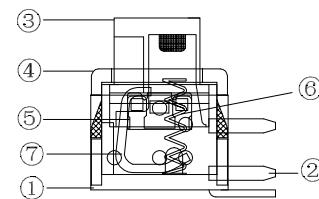

常态: 1与3导通, 2与5导通, 4与6导通
按下: 1与3断开, 2, 5, 4, 6导通

					自锁开关	PS580-06L075E5-JF-G				
标记	处数	更改文件号	签名	日期		阶段	标记	质量	比例	版本
设计	余嘉诚		视图						4:1	B/0
审核	朱树清									
批准	徐君辉		2025.01.11							
			Dimensions are shown:mm(inches)			第1张	共1张			