



MQS

TE 内部编号 2005342-5

2 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 4 mm [.157 in] Centerline, Sealable, Yellow, Wire & Cable, Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MQS 连接器外壳



位数: 2

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: .63 mm [.025 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

[所有 MQS 连接器外壳 \(353\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黄色



接触件特性

端子大小	.63mm
端子类型	公端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF10
中心线（间距）	4 mm[.157 in]

尺寸

产品宽度	40.1 mm[1.57 in]
产品长度	14.2 mm[.559 in]
连接器高度	14.45 mm[.568 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	400
封装方法	Bag

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料

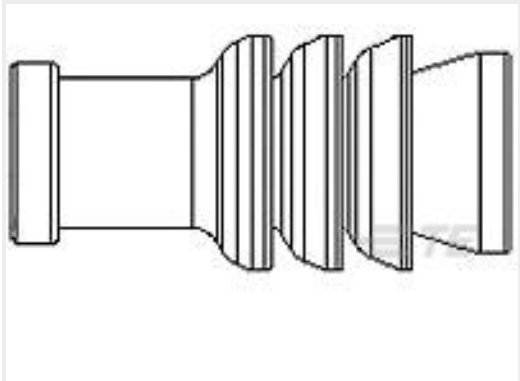
 
 


欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 967067-1 MQS SGL WIRE SEAL	 TE 产品编号 968732-2 MQS SLIDE 2P, GREY	 TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172 MQS 连接器外壳	 TE 产品编号 1299365-2 CABLE ASSY-EU PWI FRT SNR(BC571-007-00F)
 TE 产品编号 2005343-5 MQS PIN HSG 2P			

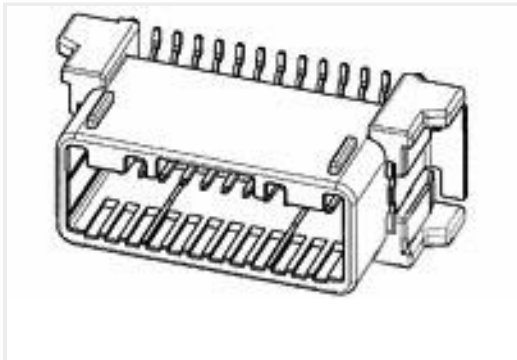
客户还购买了



TE 产品编号87985-4
04 MODI BDMNT RCPT SR .156CL



TE 产品编号9-2379267-2
025 SMD 36P HDR ASSY V-TYPE TUBE



TE 产品编号1717396-2
0.64 SMD 16P CAP ASSEMBLY V-TYPE



TE 产品编号3-1418448-2
3POS MCP1.5k REC HSG CO MID POS CLOSED



TE 产品编号CAT-SIGH262
Signal Header



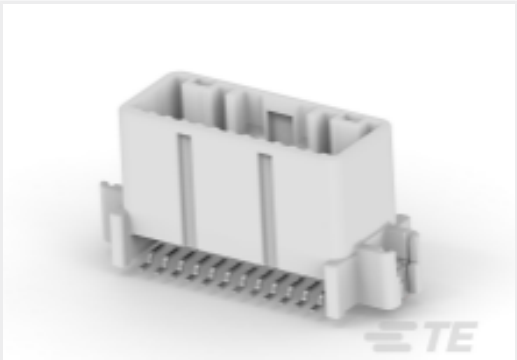
TE 产品编号9-2379270-2
025 SMD 40P HDR ASSY V-TYPE CODE B TUBE



TE 产品编号9-2379270-1
025 SMD 40P HDR ASSY V-TYPE CODE A TUBE



TE 产品编号9-2379263-2
025 SMD 24P HDR ASSY V-TYPE CODE B TUBE



TE 产品编号9-2379263-1
025 SMD 24P HDR ASSY V-TYPE CODE A TUBE

文档

产品图纸

2POS MQS TAB SEALED

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005342-5_A_c-2005342-5-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005342-5_A_c-2005342-5-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2005342-5_A_c-2005342-5-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

2005342-5

2 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 4 mm [.157 in]
Centerline, Sealable, Yellow, Wire & Cable, Signal



产品规格

英文版本