
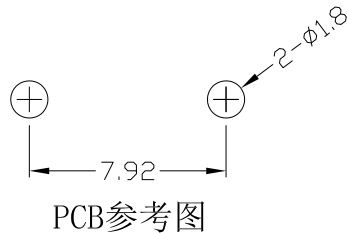
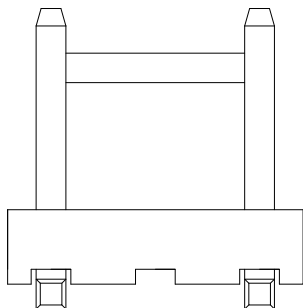
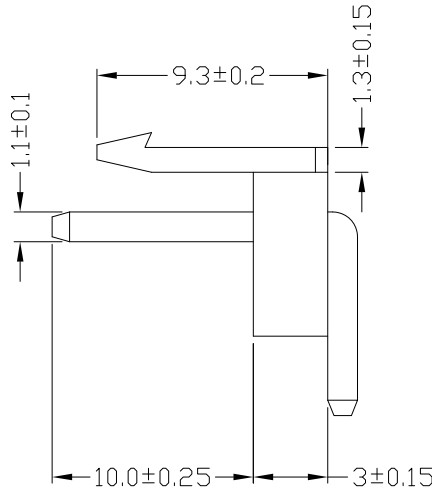


RoHS

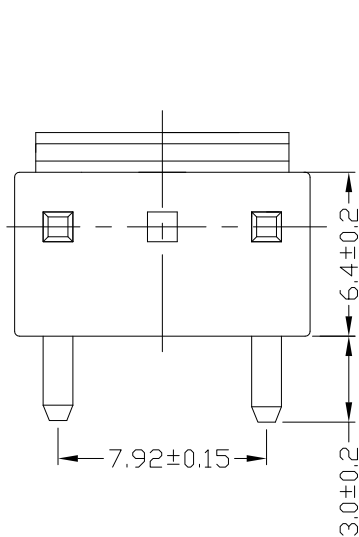

技术参数:

1. 做用温度: $-20\sim+85^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: AC 250V 7A;
 3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$;
 5. 耐 压: AC1500V/min;
 6. 盐雾试验: $8\text{H}\pm 0.5\text{H}$
 7. 焊接温度: $260\pm 5^{\circ}\text{C}$
 5 ± 0.5 秒
- 其他要求
1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
 2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
 3. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						浙江富港电子有限公司				
						视图 			针 座	
标 记	处 数	更改文件号		签 字		日 期				
设 计	林月旺	日 期	22. 05. 14	标准化		日 期		图样标记	重量	比例
校 对	李攀进	日 期	22. 05. 14	审 定		日 期				VH-3AW2P
工 艺		日 期								
审 核	欧 丰	日 期	22. 05. 14					共 页	第 页	