
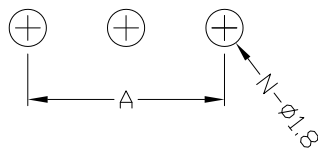
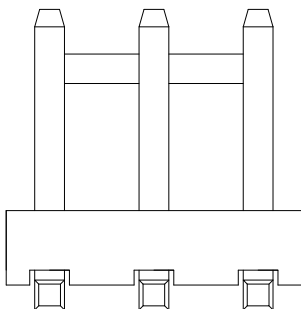
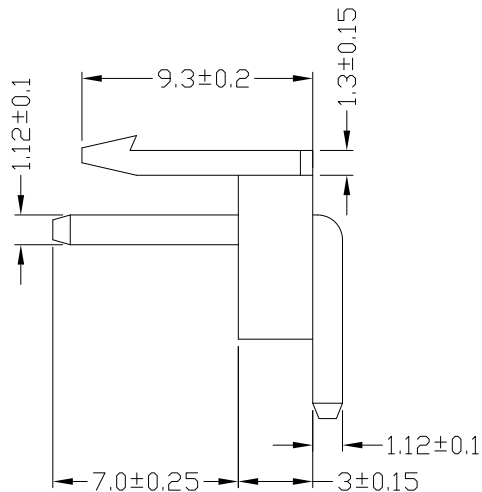


RoHS

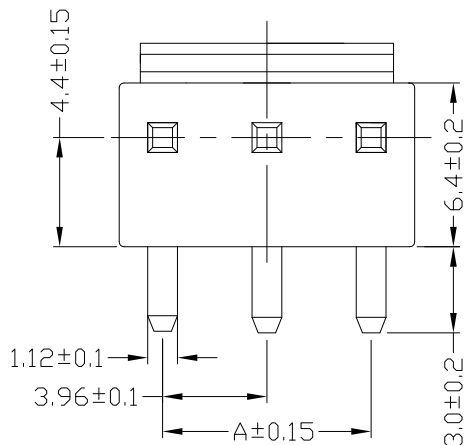

技术参数:

1. 做用温度: $-20\sim+85^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: AC 250V 7A;
3. 接触电阻: $\leq 30\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC1500V/min;

 
其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象,表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差 $\pm 0.15\text{mm}$

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

NP	A	NP	A
2P	3.96 ± 0.15	6P	19.80 ± 0.15
3P	7.92 ± 0.15	7P	23.76 ± 0.15
4P	11.88 ± 0.15	8P	27.72 ± 0.15
5P	15.84 ± 0.15	9P	31.68 ± 0.15
		10P	35.64 ± 0.15

标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	
设 计	林月旺	日 期	22.05.14	标准化	
校 对	李攀进	日 期	22.05.14	审 定	
工 艺		日 期			
审 核	刘 刚	日 期	22.05.14		

2	针	H62铜	镀 锡	
1	基 座	PA66	米 色	
序号	部件名称	材 料	电 镀	备 注
浙江富港电子有限公司				
视 图 			针 座	
图样标记	重量	比例		
			VH- 2A2AW-M	
共 页		第 页		