


RoHS

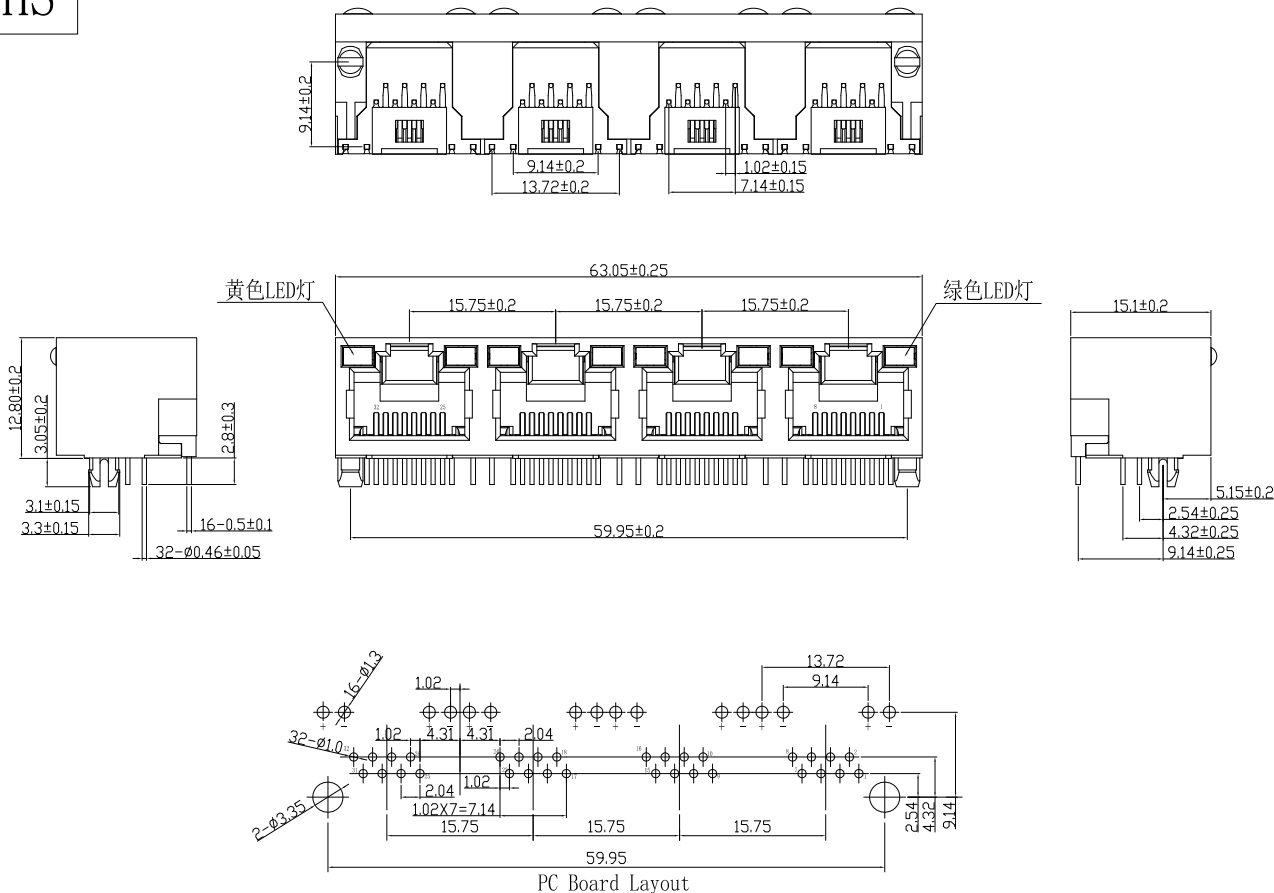

主要参数:

1. 额定电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:AC1000Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H
6. 焊接温度:260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	LED灯	黄色/绿色		
2	信号针	磷铜	镀金0.4-0.8u	
1	塑座	PA46	黑（环保）	
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳市富港科技有限公司

视图 

网络插座

RJ-056X-4-5

发放部门

行政部

业务部

采购部

工程部

品保部

生产部

标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期
设 计	王 丰	日 期	22.03.10	标准化		日 期	
校 对	李攀进	日 期	22.03.10	审 定		日 期	
工 艺		日 期					
审 核	戴龙平	日 期	22.03.10				

图样标记

重量	
----	--

比例

--	--

共 页

第 页