
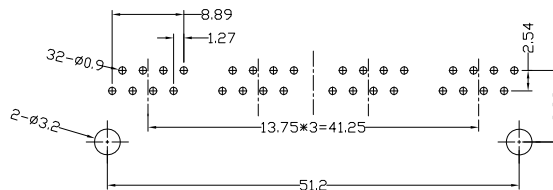
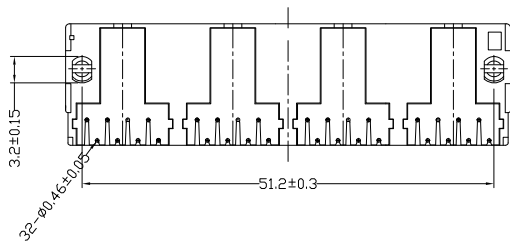
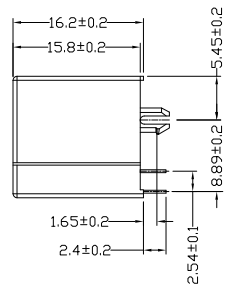


RoHS

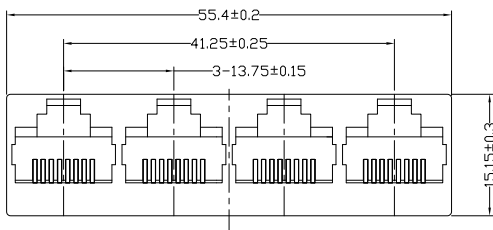

主要参数:

 
1. 额度电压、电流:125V/1.5A max
2. 接触电阻:40mΩ Max
3. 绝缘电阻:500MΩ Min
4. 耐压测试:AC1000Vfor 1 minute
5. 盐雾测试:8±0.5H

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

3	LED灯引脚	铁针	镀锡	
2	信号针	磷铜	镀银底40u”镀金0.3u”	
1	塑座	PBT	黑 色	
序号	名称	材料	电镀	备注

深圳市富港科技有限公司



 
网络插座

RJ-052-4-6

共 页

第 页

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

						深圳市富港科技有限公司						
						视图 				网络插座		
标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期					
设 计	王 丰	日 期	20.11.24	标准化		日 期		图样标记		重量	比例	RJ-052-4-6
校 对	李攀进	日 期	20.11.24	审 定		日 期						
工 艺		日 期										
审 核	潘立猛	日 期	20.11.24					共 页		第 页		