


修订	变更描述	变更单号	签名	日期	生产图		

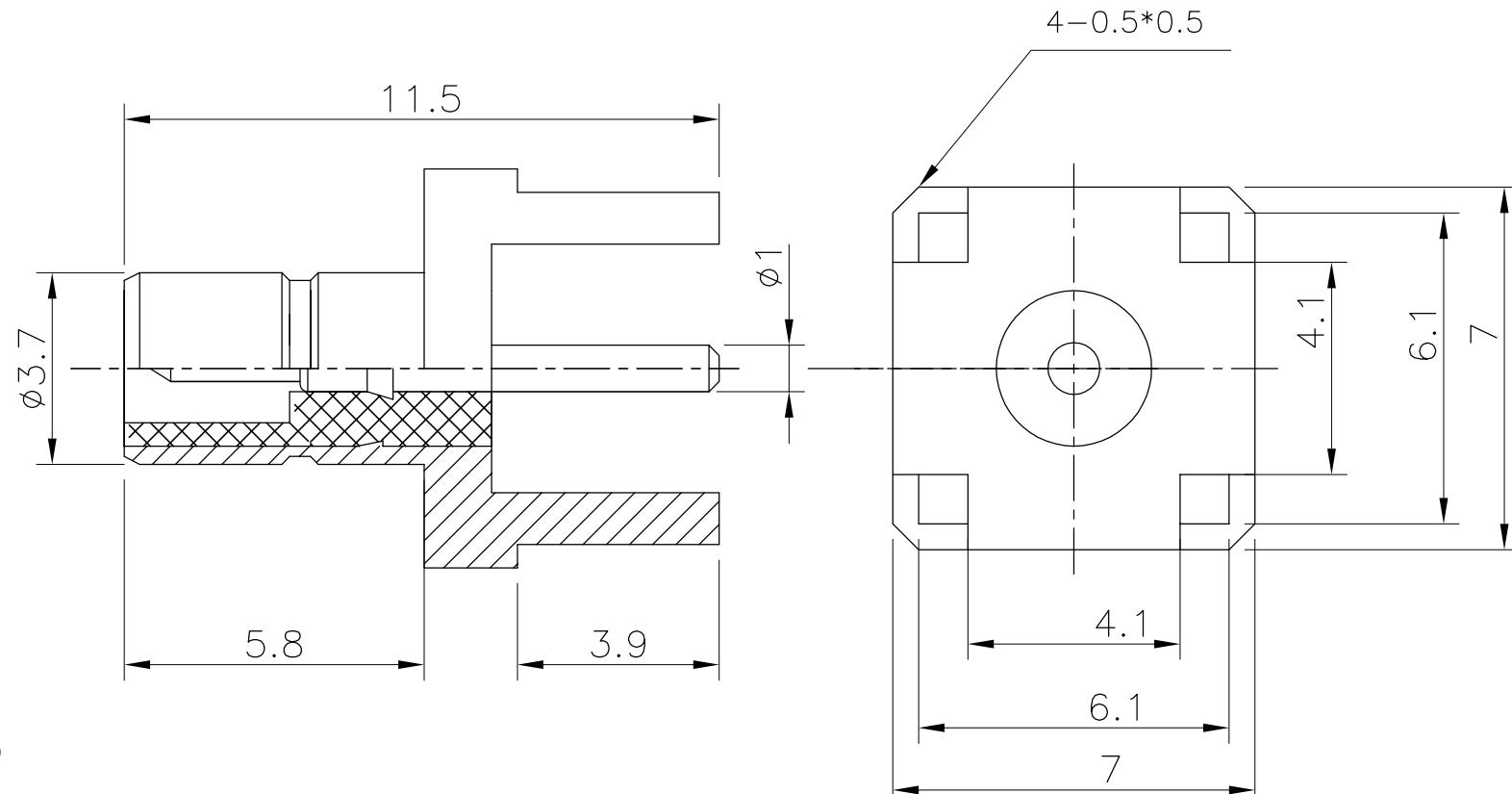

技术要求

- 1、执行标准: IEC60169
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega$
- 5、介质耐压: 1000V(AC 有效值)
- 6、轴向保持力: $\geq 10 N$
- 7、外壳接插件啮合力: $\leq 63N$ 分离力: 8N(min) ~ 63N(max)
- 8、机械寿命: ≥ 500 次
- 9、温度范围: $-40^{\circ}C \sim 125^{\circ}C$
- 10、接触电阻: 外导体间 $<1m\Omega$, 内导体间 $<5m\Omega$

客户信息	客户代码:	版次	V1.0	比例		未标注公差的, 以下列公差表为准	DreamLINK® 骏晔科技
		投影					
制图							
审核						1.X.X±0.1 4.去除锐边最大0.1 2.X.XX±0.05 5.表面粗糙度Ra3.2 3.角度±1° 6.倒角C0.15MAX	规格 DL-SMB-JE
批准						* 为重点尺寸	品名 直式电缆插头
客户品名:						单位 mm	

序号	图号/编号	零件名称	材质	涂覆	数量	备注
3	ST8.034.1248	外壳	HPb59-1	金	1	
2	ST7.890.1206	绝缘子	PTFE		1	
1	ST7.744.1222	插针	HPb59-1	金	1	

1 2 3 4 5 6 7 8