

1

2

3

4

5

标注前有“\*”为重点检验尺寸

图面产品均符合ROHS标准

A

B

C

D

E


A

B

C

D

E

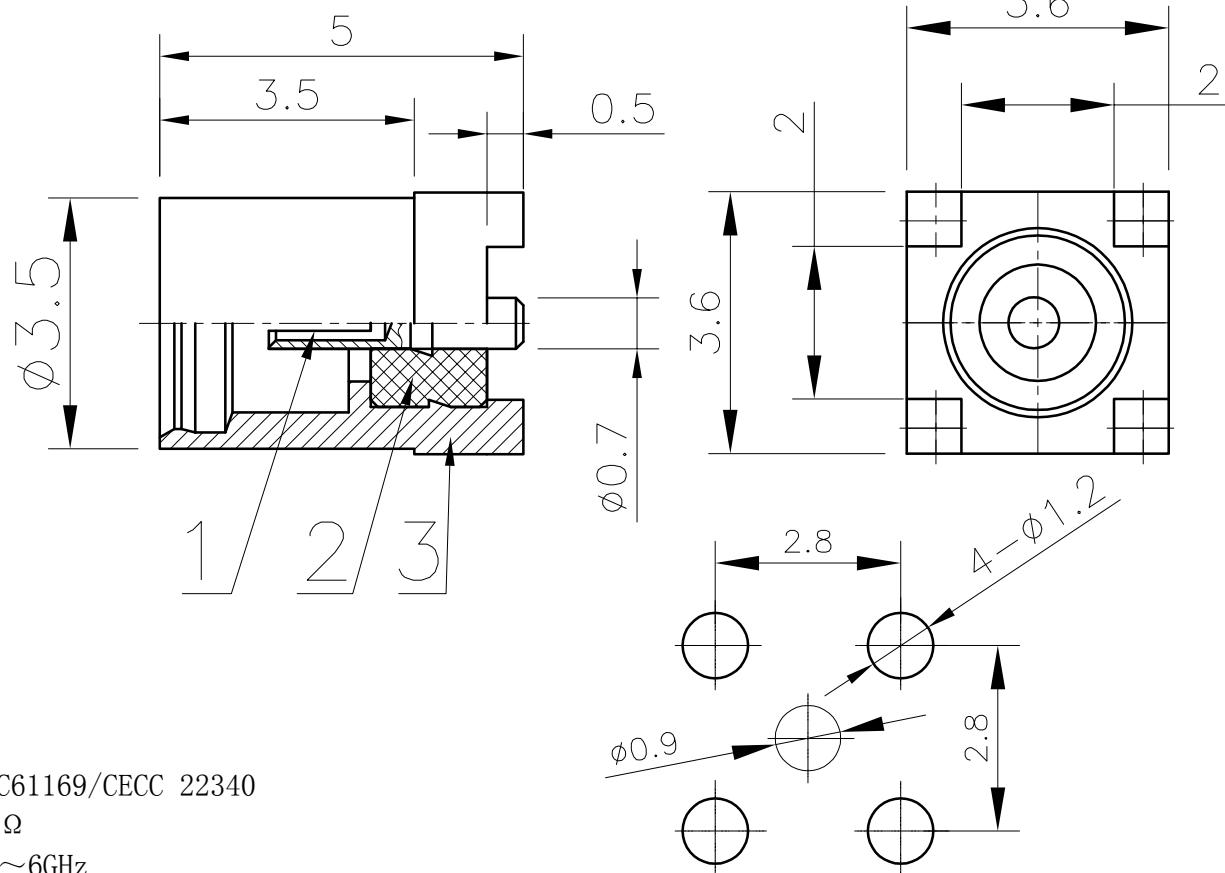

### 技术要求

- 1、执行标准: IEC61169/CECC 22340
- 2、特性阻抗: 50 Ω
- 3、频率范围: 0 ~6GHz
- 4、绝缘电阻:  $\geq 1000M\Omega$
- 7、介质耐压: 500V (AC 有效值)
- 6、机械寿命:  $\geq 500$  次
- 7、温度范围:  $-55^{\circ}\text{C} \sim 155^{\circ}\text{C}$
- 8、接触电阻: 外导体间 $<2.5\text{m}\Omega$ , 内导体间 $<5\text{m}\Omega$
- 9、盐雾试验: 满足48H

3	ST8.034.1018	外 壳	黄铜HPb59-1	金	1	
2	ST7.890.1023	绝 缘 体	PTFE		1	
1	ST7.744.1019	内 导 体	磷铜Qsn6.5-0.1	金	1	
序号	图号/编号	零件名称	材 质	涂 覆	数 量	备 注

DreamLNK®

深圳市骏晔科技有限公司

公 差	.x	$\pm 0.30$				代 码		品 名	直式线路板插座
	x.x	$\pm 0.20$				料 号			
	x.xx	$\pm 0.10$							
ANGULAR 5°			变 更 记 录			日 期	变 更 者	型 号	DL-MMCX-KE-SMT
图 法	比例	1: 3	纸 张	A4	绘 图			日 期	2022.08.21
	单 位	mm	版 本	A	审 核			页 码	1/1

1

2

3

4

5