

产品规格

工作方式: 瞬时接触
触点形式: 单刀单掷
安装方式: 直立贴片

机械性能

动作力: $280 \pm 50\text{gf}$
电气寿命: 100 000次

工作环境

环境温度: $-25 \sim +70^\circ\text{C}$
环境湿度: $(40^\circ\text{C}) \leqslant 95\%$

电气性能





额定电负荷: 50mA @ 12V DC
耐电压: 250VAC /1分
接触电阻: 100m Ω Max.
绝缘电阻: 100M Ω Min.
行程: $0.15 \pm 0.05\text{mm}$
IP等级: 相当于IP65

物料

6. 手柄: PPA 黑色
5. 盖板: 不锈钢
4. 薄膜: 聚酰亚胺 黄色
3. 簧片: 不锈钢镀银
2. 底座: LCP 白色
1. 接线片: 磷铜 镀银




包装

散装
内包装: 塑料袋
外包装: 纸箱

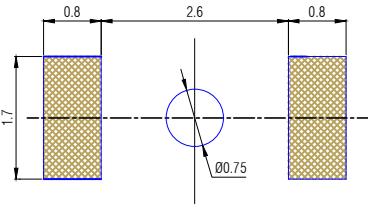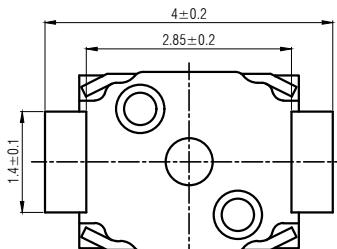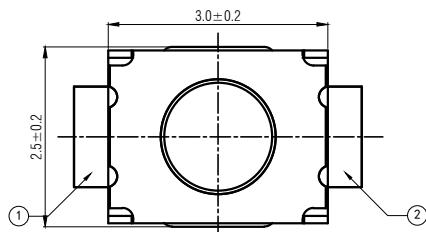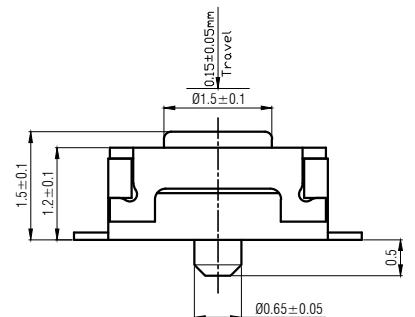

CIRCUIT DIAGRAM

轻触开关

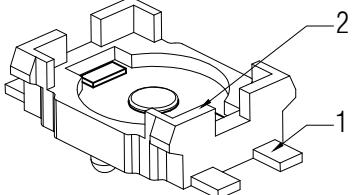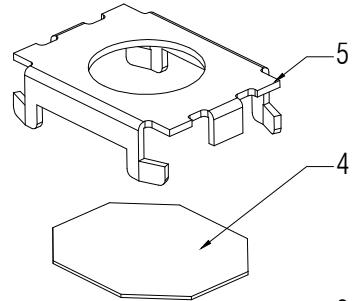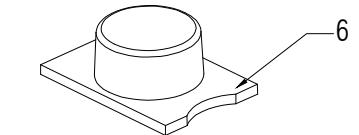

标记	处数	更改文件号	签 名	日期
设计		余嘉城		
审核		朱树清		
批准		徐君辉		

视图
Dimensions are shown:mm(inches)

TSE03321-015W532DA-R4000

阶段 标记 质量 比例

4:1

第1张 共1张

温州康宏电子有限公司