


# MQB/S100便携式气溶胶灭火器使用说明书

## 一、产品介绍

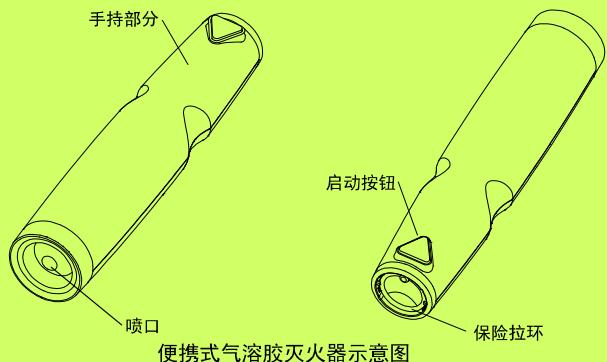

气溶胶——一种创新性的、清洁的、经济的灭火剂

MQB/S100便携式气溶胶灭火器是一款高效环保型灭火器，其采用的气溶胶灭火技术是一种新型的烟火技术和纳米技术发展的结晶，具有灭火率高，无毒害，安全可靠，对环境无污染等显著特点。

与传统的贮压式灭火器（如干粉、二氧化碳等类型）相比，MQB/S100无需压力贮存，因而省却了年检及维护费用，且无相应的安全隐患。同时产品具有体积小巧，灭火后微残留，绿色环保，操作简便，性能可靠等其它传统类型灭火器无法企及的诸多优点。

本产品可广泛应用于车辆、船舶、工矿、宾馆、仓库、商店、机关、学校、写字楼、家庭等各类场所；可用于扑救普通的固体材料（如坐垫、电缆），可燃液体（如汽油、煤油、柴油、酒精），可燃气体（如液化石油气、天然气）及电气设备的初期火灾，作为一种新型、革命性的便携式灭火产品，MQB/S100便携式灭火器必将成为您生活中必不可少的理想消防装备！

## 二、主要特性



无压



无需维护



无毒性  
无腐蚀



灭火清洁  
绿色环保



小巧轻便  
易于携带



经国内外严格测试  
获得多项国际认证

## 三、适用范围



B类（液体火）



C类（气体火）



E类（电器火）

## 四、产品规格、型号、技术参数

### 产品规格


产品型号	灭火级别	喷放距离	喷放时间	灭火器类别
MQB/S100	13B	≥2m	≥8s	S型气溶胶
引发方式	直径	长度	使用寿命	产品净重
电启动	Φ53mm	242mm	4年	490±20g
壳体手持温度	射流温度			
≤45°C	距喷口400mm处≤75°C			

## 五、使用步骤

如需使用本产品进行灭火，请务必严格按照以下步骤操作：

- 1、拔出灭火器的保险拉环；
- 2、将灭火器喷口端对准火焰根部；
- 3、快速按下启动按钮，听到按键到位响声产品启动喷放；

### 4、对准火源根部进行喷射，直至火源熄灭。

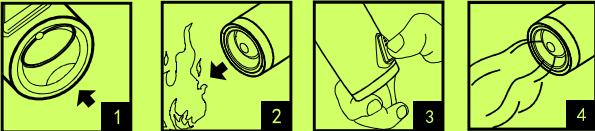

## 六、注意事项

- 1、启动后，一次性喷放完毕，不可二次充装；
- 2、启动后请勿触碰喷口，以免烫伤；
- 3、不要随意拉动保险拉环；
- 4、使用温度：-30°C ~ +70°C；
- 5、请勿重压启动按钮，重压极限4.5Kg；
- 6、请勿将灭火器对准人体进行喷放。

## 七、附件

- 1、使用说明书
- 2、合格证

1份  
1张

## 八、执行标准

Q/JAD 001-2019  
XF499.1-2010