





### 产品特征

- PCB 安装(PCB install)
- 小体积、高可靠性
- 专为抑制交流干扰而设计
- UL、CE (60950) 标准
- 100%高温老化和测试
- 3 年质量保证

### 电气规格

产品型号	内部共模电感量	额定电流	额定电压	工作频率	测试电压	最大漏电流	尺寸及重量
FP01	10.0 ± 30%	0.8A-1.2A	125/250VAC	50/60Hz	线-线/线-地	0.5mA 线-地	32*20*15mm 12.45g
FP02			305VAC Max		2500VAC/min	250VAC/50Hz	

### 机械尺寸图

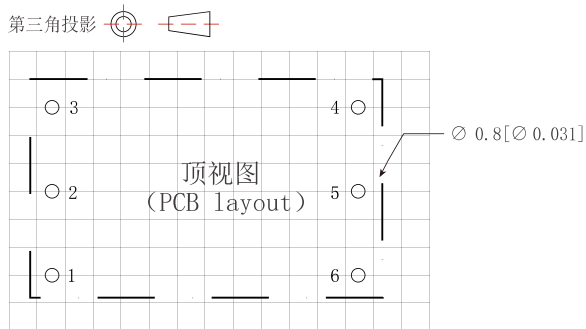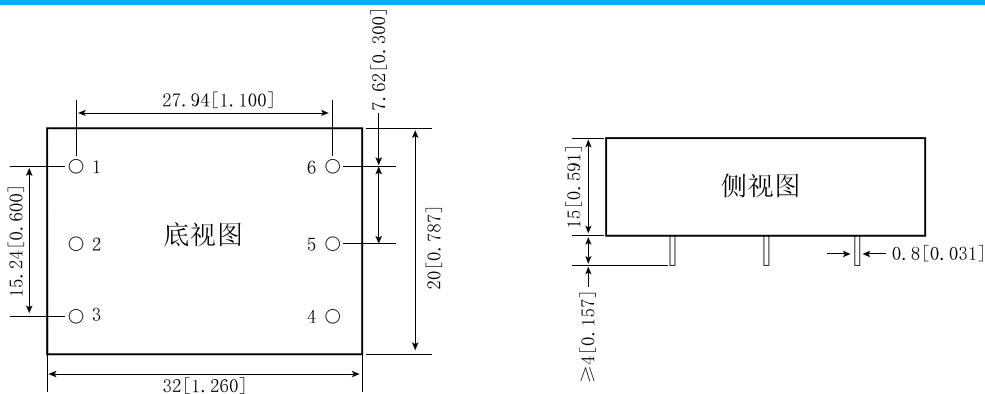


注：栅格距离 2.54 \* 2.54mm

注：尺寸单位：mm[inch] 未标注之公差：±0.5mm

引脚	功能	
	FP01	FP02
1	AC1 (IN1)	AC1 (IN1)
2	FG	AC2 (IN2)
3	AC2 (IN2)	FG
4	AC2 (OUT2)	No Pin
5	No Pin	AC2 (OUT2)
6	AC1 (OUT1)	AC2 (OUT1)

典型应用图

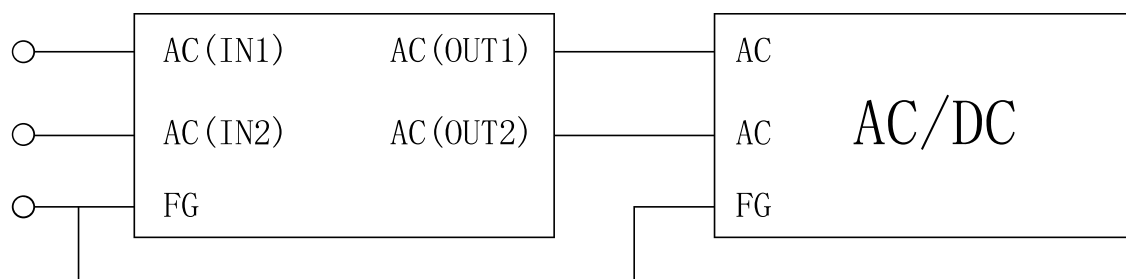

广州中逸光电子科技有限公司

✉ : sales@zoeygo.net

☎ : +86 (20) 3214 4470

📍 : 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋