

产品承认书 SPECIFICATION

客户名称 CUSTOMER	
产品名称 PRODUCTION	二氧化碳气体传感器
产品型号 MODEL	SY-CO2-24BPS
版本号 VERSION NO	A2.0

广东赛亚传感股份有限公司

电话：400-003-1626

网址：[http:// www.saiyasensor.com](http://www.saiyasensor.com)

<http://www.saia.cn> www.saiacn.net

邮箱：saiya@saiyasensor.com

sensor@saiyasensor.com



客户确认 CUSTOMER CONFIRMATION	审 核 CHECKED BY	编 制 PREPARED BY
	李柄	钟小易

声明

本说明书版权属广东赛亚传感股份有限公司(以下称本公司) 所有, 未经书面许可, 本说明书任何部分不得复制、翻译、存储于数据库或检索系统内, 也不可以电子、翻拍、录音等任何手段进行传播。

感谢您使用广东赛亚的系列产品。为使您更好地使用本公司产品, 减少因使用不当造成的产品故障, 使用前请务必仔细阅读本说明书并按照所建议的使用方法进行使用。如果用户不依照本说明书使用或擅自去除、拆解、更换传感器内部组件, 本公司不承担由此造成的任何损失。

您所购买产品的颜色、款式及尺寸以实物为准。

本公司秉承科技进步的理念, 不断致力于产品改进和技术创新。因此, 本公司保留任何产品改进而不预先通知的权力。使用本说明书时, 请确认其属于有效版本。同时, 本公司鼓励使用者根据其使用情况, 探讨本产品更优化的使用方法。

请妥善保管本说明书, 以便在您日后需要时能及时查阅并获得帮助。

广东赛亚传感股份有限公司



特点：

- MEMS热电堆芯片
- TO-46封装(单通道)
- 高灵敏度
- 4.26um窄带滤光片
- 高精度NTC

应用：

- NDIR CO₂气体探测器
- 中心通风设备系统
- 室内空气质量监测
- 车内空气净化器

最大额定温度


参数	数值	单位
工作温度	-30~100	°C
储存温度	-40~125	°C

性能

参数	数值	单位	条件
芯片面积	1.8*1.8	mm ²	
薄膜面积	1.35*1.35	mm ²	
热电堆阻值	43±10%	kΩ	环温25°C
噪声电压	27±2	nV/Hz ^{1/2}	环温25°C
噪声等效功率	0.62	nW/Hz ^{1/2}	500K,1Hz
响应率	43	V/W	500K,5.5um(长波通)
电阻温度系数	0.1	%/°C	25°C/50°C
时间常数	32	ms	
探测率	6.8E+07	cmHz ^{1/2} /W	500K,1Hz
NTC阻值	100±3%	kΩ	25°C
NTC B值	3950±1%	K	25°C/50°C

滤光片规格

参数	数值	单位
中心波长	4.26	um
半波宽	180	nm
峰值透过率	>80	%

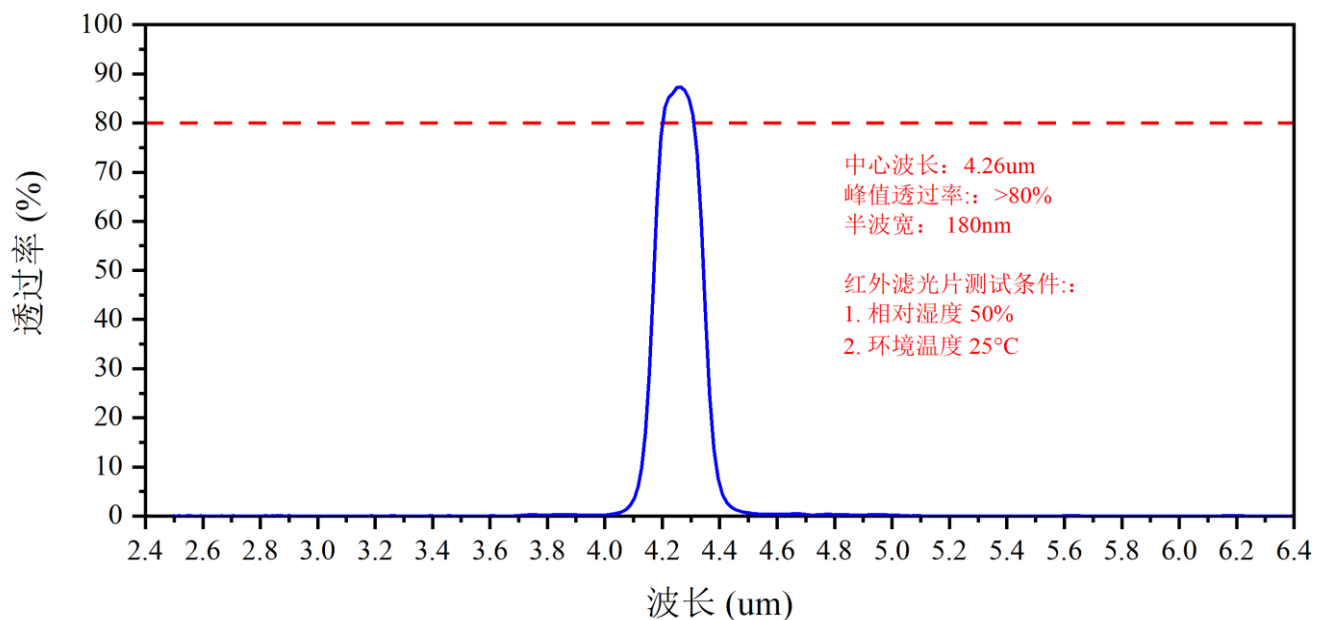

电气连接

引脚	1	2	3	4
定义	热电堆+	NTC+	热电堆-	GND

NTC R-T表

T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)
-20	953.19	20	124.91	60	24.701
-19	900.37	21	119.41	61	23.821
-18	850.79	22	114.19	62	22.976
-17	804.21	23	109.22	63	22.166
-16	760.45	24	104.50	64	21.388
-15	719.32	25	100.00	65	20.641
-14	680.64	26	95.72	66	19.923
-13	644.27	27	91.65	67	19.234
-12	610.04	28	87.77	68	18.572
-11	577.82	29	84.07	69	17.936
-10	547.48	30	80.55	70	17.325
-9	518.90	31	77.20	71	16.738
-8	491.98	32	74.00	72	16.173
-7	466.60	33	70.95	73	15.630
-6	442.67	34	68.04	74	15.108
-5	420.11	35	65.265	75	14.605
-4	398.81	36	62.618	76	14.122
-3	378.72	37	60.092	77	13.657
-2	359.74	38	57.681	78	13.209
-1	341.83	39	55.379	79	12.779
0	324.90	40	53.180	80	12.364
1	308.90	41	51.080	81	11.965
2	293.78	42	49.073	82	11.580
3	279.48	43	47.155	83	11.210
4	265.96	44	45.321	84	10.853
5	253.16	45	43.569	85	10.509
6	241.05	46	41.892	86	10.177
7	229.58	47	40.289	87	9.858
8	218.72	48	38.755	88	9.550
9	208.44	49	37.286	89	9.253
10	198.69	50	35.881	90	8.967
11	189.45	51	34.536	91	8.691
12	180.69	52	33.248	92	8.424
13	172.38	53	32.014	93	8.167
14	164.50	54	30.832	94	7.919
15	157.02	55	29.699	95	7.680
16	149.91	56	28.614	96	7.449
17	143.17	57	27.573	97	7.226
18	136.77	58	26.576	98	7.010
19	130.69	59	25.619	99	6.802
				100	6.601

尺寸示意图

