



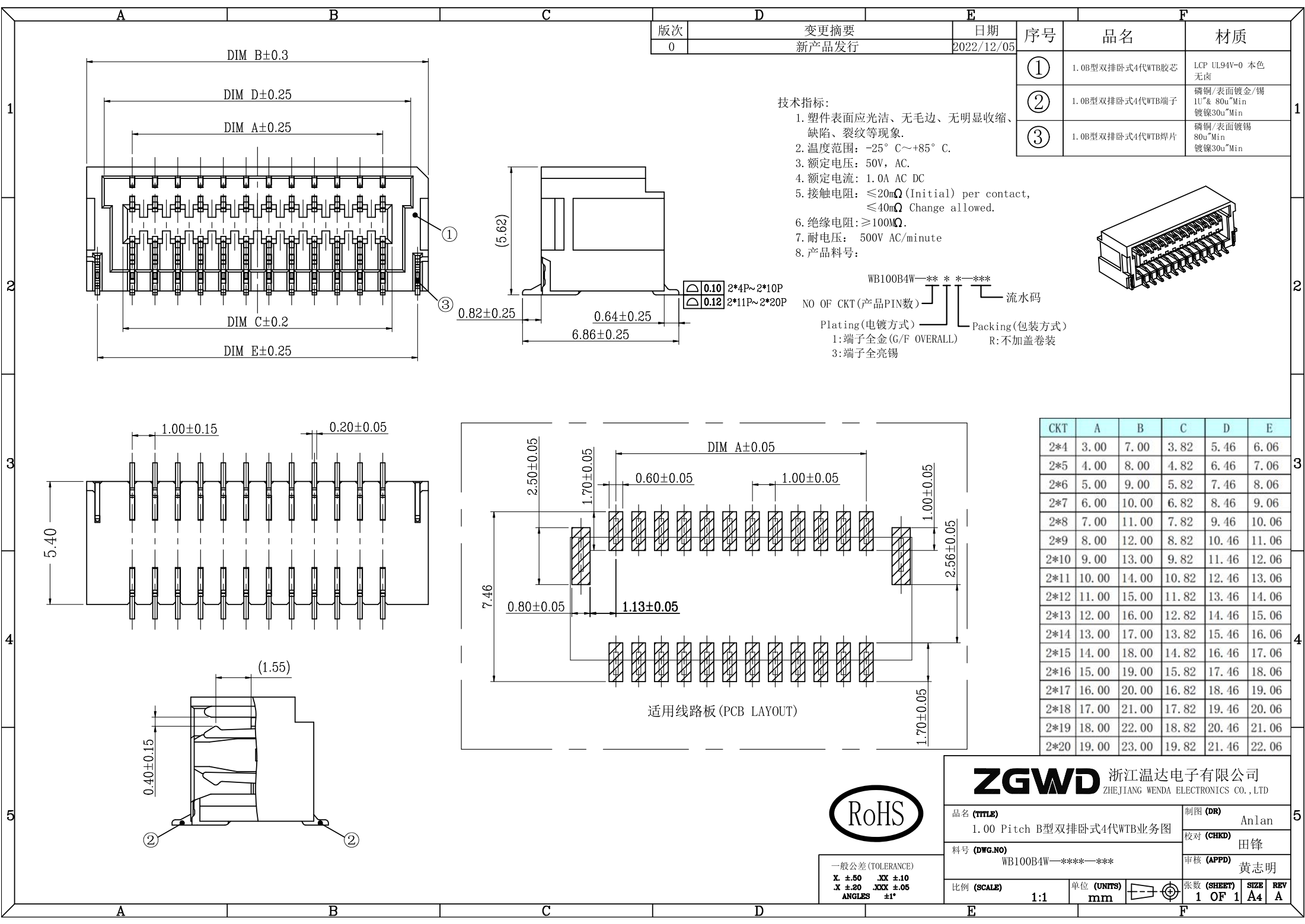

版次	变更摘要	日期
0	新产品发行	2022/12/05

序号	品名	材质
①	1.0B型双排卧式4代WTB胶芯	LCP UL94V-0 本色 无卤
②	1.0B型双排卧式4代WTB端子	磷铜/表面镀金/锡 1U" & 80u"Min 镀镍30u"Min
③	1.0B型双排卧式4代WTB焊片	磷铜/表面镀锡 80u"Min 镀镍30u"Min

- 技术指标:
1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象.
 2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
 3. 额定电压: 50V, AC.
 4. 额定电流: 1.0A AC DC
 5. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ (Initial) per contact, $\leq 40\text{m}\Omega$ Change allowed.
 6. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$.
 7. 耐电压: 500V AC/minute
 8. 产品料号:

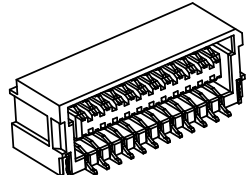

WB100B4W—** *—***

NO OF CKT (产品PIN数) 流水码

Plating (电镀方式) Packing (包装方式)

1: 端子全金 (G/F OVERALL) R: 不加盖卷装

3: 端子全亮锡

CKT	A	B	C	D	E
2*4	3.00	7.00	3.82	5.46	6.06
2*5	4.00	8.00	4.82	6.46	7.06
2*6	5.00	9.00	5.82	7.46	8.06
2*7	6.00	10.00	6.82	8.46	9.06
2*8	7.00	11.00	7.82	9.46	10.06
2*9	8.00	12.00	8.82	10.46	11.06
2*10	9.00	13.00	9.82	11.46	12.06
2*11	10.00	14.00	10.82	12.46	13.06
2*12	11.00	15.00	11.82	13.46	14.06
2*13	12.00	16.00	12.82	14.46	15.06
2*14	13.00	17.00	13.82	15.46	16.06
2*15	14.00	18.00	14.82	16.46	17.06
2*16	15.00	19.00	15.82	17.46	18.06
2*17	16.00	20.00	16.82	18.46	19.06
2*18	17.00	21.00	17.82	19.46	20.06
2*19	18.00	22.00	18.82	20.46	21.06
2*20	19.00	23.00	19.82	21.46	22.06



一般公差 (TOLERANCE)

X. ± 0.50 .XX ± 10

X. ± 0.20 .XXX ± 05

ANGLES $\pm 1^{\circ}$

ZGWD 浙江温达电子有限公司

ZHEJIANG WENDA ELECTRONICS CO., LTD

品名 (TITLE)

1.00 Pitch B型双排卧式4代WTB业务图

料号 (DWG.NO)

WB100B4W—****—***

比例 (SCALE)

1:1

单位 (UNITS)

mm

制图 (DR)

Anlan

校对 (CHKD)

田锋

审核 (APPD)

黄志明

张数 (SHEET)

1 OF 1

SIZE

A4

REV

A