
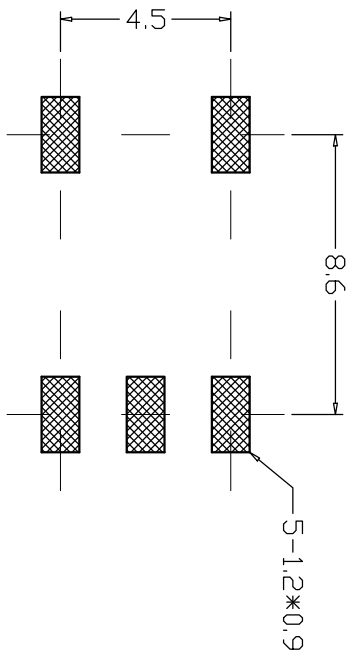
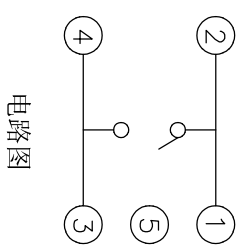
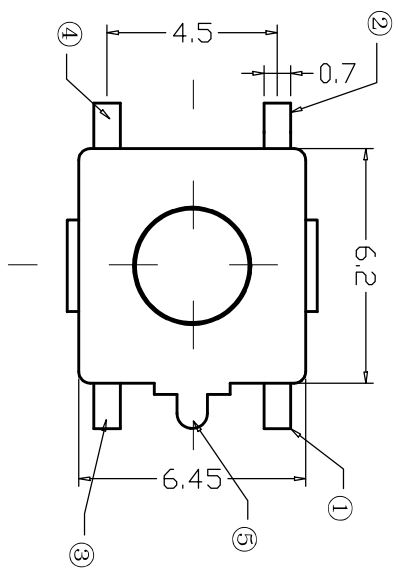


A	H (高度)
$\phi 3.0$	2.5
$\phi 3.0$	2.7
$\phi 3.0$	3.1
$\phi 3.0$	3.4
$\phi 2.9$	3.7
$\phi 2.9$	4.3
$\phi 2.9$	5
$\phi 2.9$	5.5

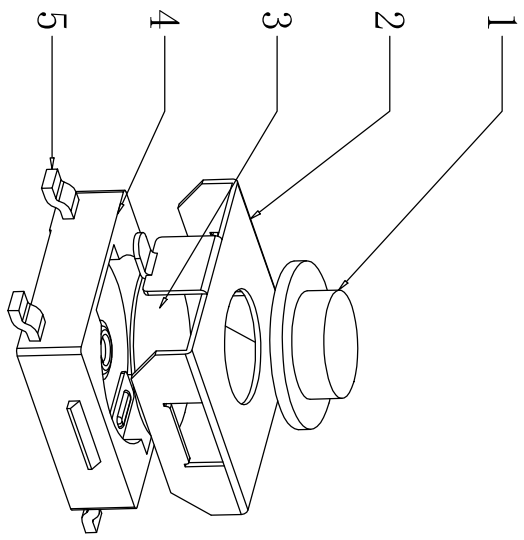

序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)		设计	图面	比例	重量	页码	版次	产品名称：轻触开关 TS-6631SPR-5P	产品规格：6*6平座五脚贴片红柄	东莞市康深电子科技有限公司
						额定规格	接触电阻											
1	按钮	PPA			1	DC12V/50mA	≤100mΩ	.X	±0.20	审核	A4							
2	盖板	铁	镀铜锡	复 银	1	接触电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	标准化	郑程磊							
3	弹片	高精铜			1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	标准化	胡文阳							
3	弹片	不锈钢			1	耐 电 压	AC250V/min	.XXX	±0.01	批 准	张旭敏							
4	底座	PPA			1	动 作 力	100/180/250g											
5	接线片	铜	镀 银		1													