

行程 (TRAVEL)		
250gf	0.25mm	
180gf		
100gf	0.20mm	

备注:

1. 塑料件表面应光滑整洁, 无飞边、气泡、收缩、破裂等缺陷; 铆点无脱落、开花、大小不一等缺陷;
2. 端子表面应清洁, 无锈蚀、变形、发黄、电镀不良等缺陷; 盖板应组装到位、无松动;







3. ▼重要尺寸首件/自主/巡回等均需确认;

4. 机械性能:

5. 1. 动作力: 250±50gf/180±50gf/100±50gf;

5. 2. 寿命: 覆银铜弹片 50,000 CYCLES Min.;

不锈钢弹片 100,000 CYCLES Min.;

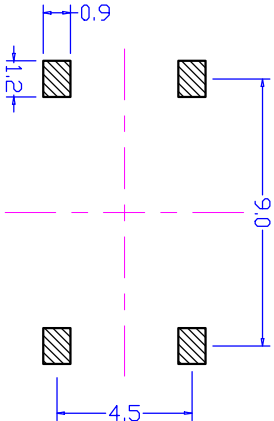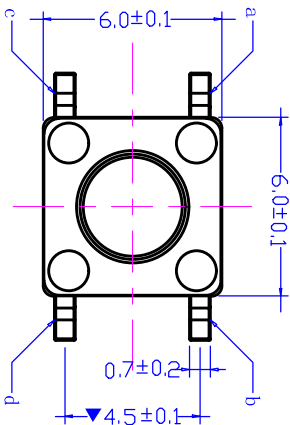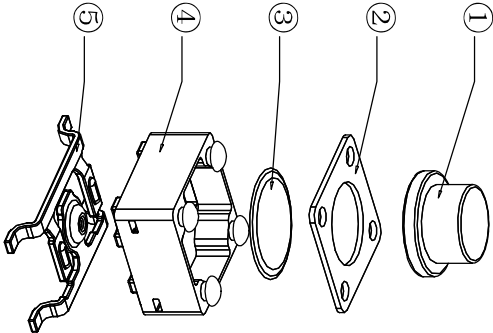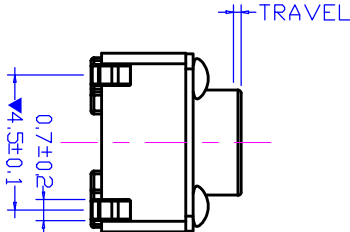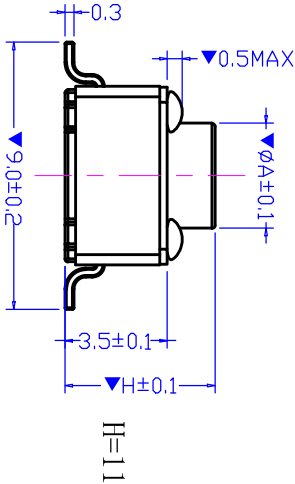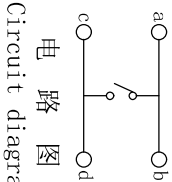

线路板图
PCB Diagram

序号	产品名称	材料规格	表面处理/颜色	数量	电 气 性 能		未注尺寸公差 (mm)		设计	吴宏伟	产品名称: 轻触开关 TS-6611S
					额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.25	图面	A4	
1	按钮	PPA		1	接触电阻	≤100mΩ	.XX	±0.15	单位	MM	审 核 郑程磊
2	盖板	铁/铜	镀铜锡	1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XXX	±0.05	比例	1:1	标准化 胡文阳
3	弹片	覆银铜/不锈钢	镀银/无	1	耐压	AC250V/min	角度	±1.5°	页码	1/1	批 准 张旭敏
4	底座	PPA	黑色	1							
5	嵌件	高精铜	镀铜锡	1							