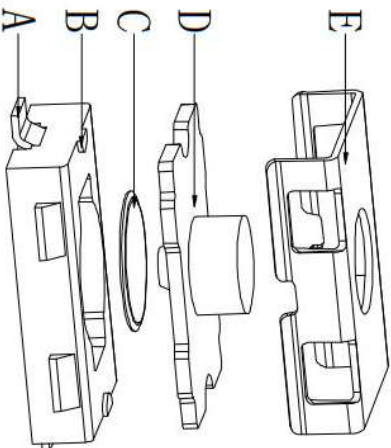
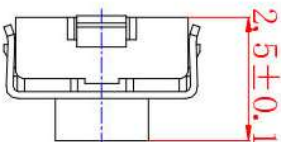
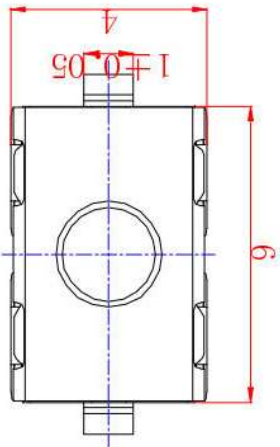
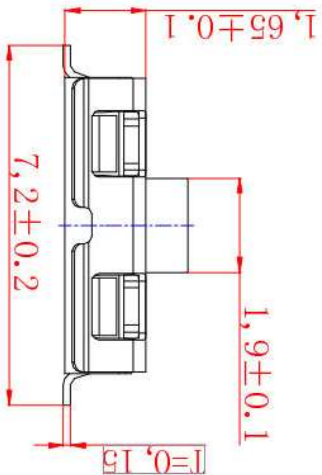


电器原理图

P C B 参考图

序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)		设计	吴宏伟	图面		产品名称：轻触开关 TS-4625SK-2P
						额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.20			比例	MM	
E	盖板	不锈钢0.10		黑色	1	接触电阻	≤100mΩ	.X	±0.10	审核	郑程磊	重量		产品规格：4*6*2.5硅胶常开黑
D	按钮	硅胶			1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	标准化	胡文阳	页码	1/1	
C	簧片	不锈钢镀银			1	耐电压	AC250V/min	.XXX	±0.01	批准	张旭敏	版次	A/0	
B	底座	PPA			1	动作力	250±50gf							东莞市康深电子科技有限公司
A	卡件	黄铜0.15	镀银		1									