
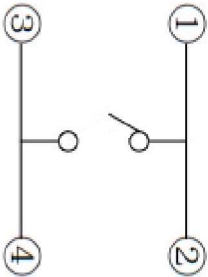
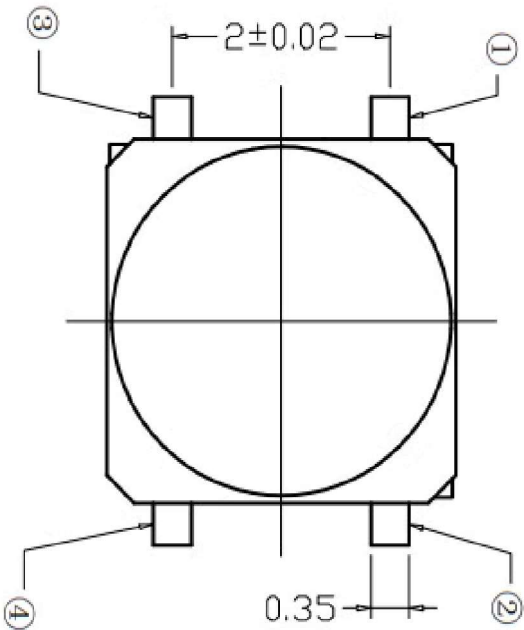


产品参数

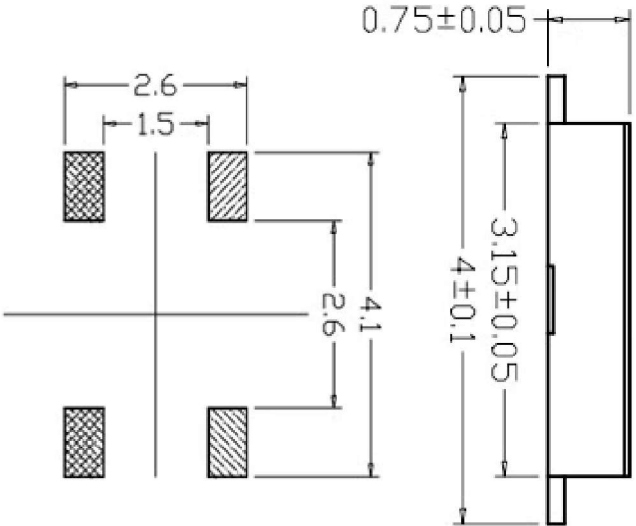

PCB线路板图

电路图

工作温度	-25~+85	额定负荷	DC 12V 50mA
接触电阻	≤ 50mΩ	绝缘电阻	≥ 100mΩ
介电强度	AC250V(50Hz)/min	动作力	260±50g
使用寿命	100000次	开关行程	0.25±0.1mm

序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能	未注尺寸公差 (mm)	设计	吴宏伟	图面	产品规格: 轻触开关 TS-33075SM-4P
1	按钮					额定规格 DC12V/50mA				A4	
2	盖板					接触电阻 ≤100mΩ	.X	±0.20	审核 郑程磊	单位 MM	产品规格: 3*3*0.75mm 薄膜开关 弹力250gf
3	弹片					绝缘电阻 ≥100MΩ	.XX	±0.10	胡文阳	比例	
3	弹片					耐电压 AC250V/min			张旭敏	重量	
4	底座					动作力	.XXX	±0.01		页码 1/1	
5	接线片									版次 A/0	东莞市康深电子科技有限公司