

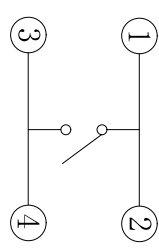
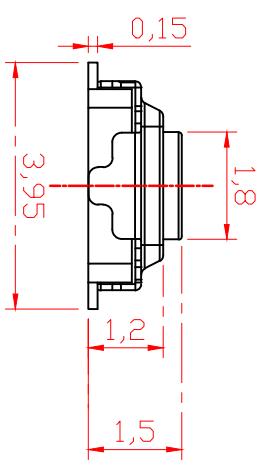
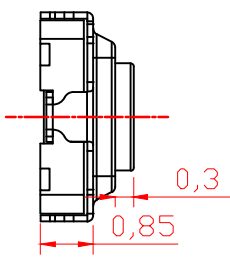
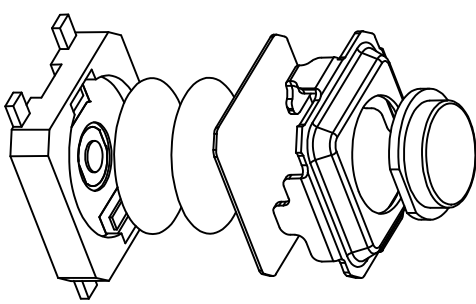
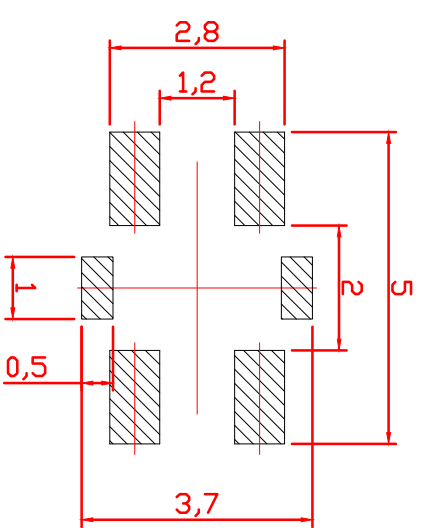


黑柄 弹力250gF

RoHS
REACH

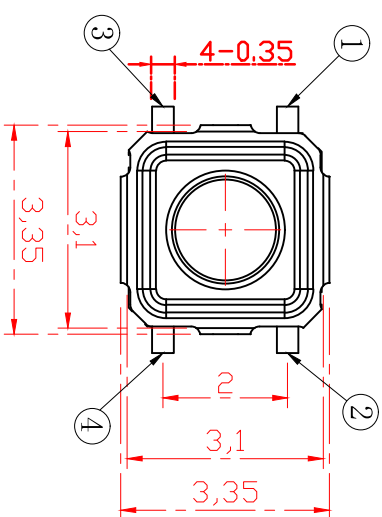

电 路 图

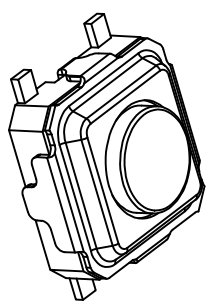

PCB. 焊接图

序号	产品名称	材料规格	表面处理 颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)		设计		图面		产品名称: 轻触开关 TS-3315S-4P
					额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.20	审 核	吴宏伟	A4	MM	
1	按 钮	ICP		1	接触电阻	≤100mΩ	.X	±0.10	蒋 勇				产品规格: 3*3贴片 3*3*1.5黑柄 弹力250gF
2	盖 板	不锈钢	镀银	1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.01	胡文阳				
3	防水膜	聚酰亚胺(杜邦)	黄色	1	耐 电 压	AC250V/min	.XXX		张旭敏				东莞市康深电子科技有限公司
4	弹 片	不锈钢		1	动 作 力	250±50gF							
5	底 座	ICP		1									
6	接线片	磷 铜	镀银	1									

1 2 3 4 5 6 7 8