

 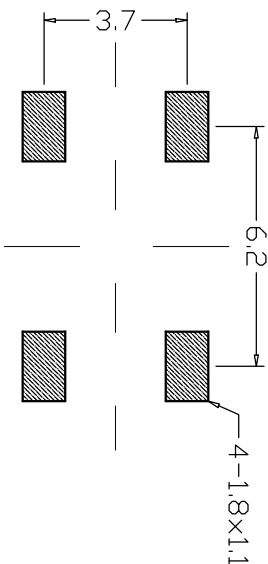
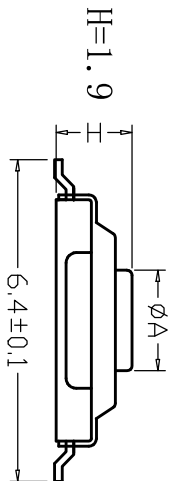



电路图

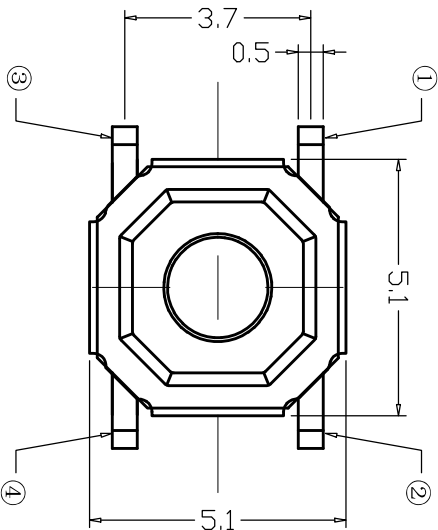

PCB线路板图

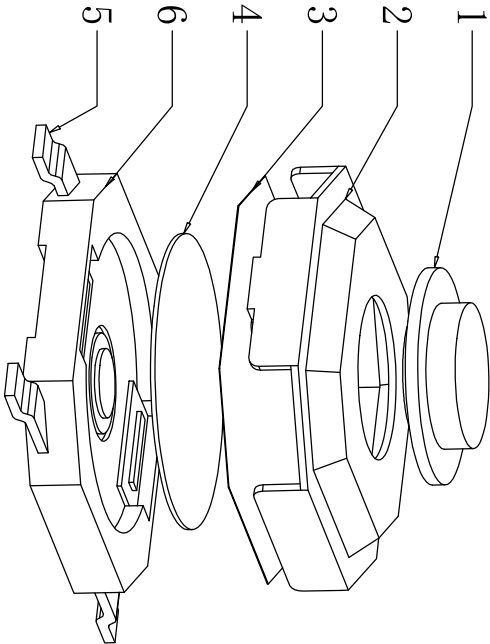

| 序号 | 产品名称 | 材料规格    | 表面处理    | 颜色 | 数量 | 性能   |                   | 未注尺寸公差 (mm) |            | 设计  |     |    |     | 产品名称: 轻触开关 TS-1187S-19   |  |
|----|------|---------|---------|----|----|------|-------------------|-------------|------------|-----|-----|----|-----|--------------------------|--|
|    |      |         |         |    |    | 额定规格 | DC12V/50mA        |             |            | 审核  | 吴宏伟 | 图面 | A4  | 产品规格: 4*4贴片 4*4*1.9MM 铜头 |  |
| 1  | 按钮   | 黄铜      | 清洗      |    | 1  | 接触电阻 | $\leq 100m\Omega$ | .X          | $\pm 0.20$ | 蒋勇  |     | 单位 | MM  | 东莞市康深电子科技有限公司            |  |
| 2  | 盖板   | 不锈钢0.10 | 清洗      |    | 1  | 绝缘电阻 | $\geq 100M\Omega$ | .XX         | $\pm 0.10$ | 胡文阳 |     | 比例 | 1/1 |                          |  |
| 3  | 防水膜  | 聚酰亚胺    |         |    | 1  | 耐压   | AC100V/min        |             |            | 张旭敏 |     | 重量 | A/0 |                          |  |
| 4  | 簧片   | 不锈钢     | 镀银      |    | 1  | 动作力  | 250 $\pm$ 50gf    | .XXX        | $\pm 0.01$ |     |     | 页码 |     |                          |  |
| 5  | 接线片  | 磷铜0.15  | 镀银0.3um |    | 1  |      |                   |             |            |     |     | 版次 |     |                          |  |
| 6  | 底座   | LCP     | 清洗      |    | 1  |      |                   |             |            |     |     |    |     |                          |  |