 


ROHS






盖子要盖上出货



技术要求:


1、天线端子主要技术指标:

- 1) 额定负荷: 24V/0.5A
- 2) 接触电阻: $\leq 30m\Omega$
- 3) 绝缘电阻: $\geq 500M\Omega$
- 4) 插入力: $\leq 3.0KG/F$
- 5) 拔出力: $\geq 0.1KG/F$
- 6) 寿命: 500次
- 7) 烙焊接热:
- 8) 工作温度: $-25^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$

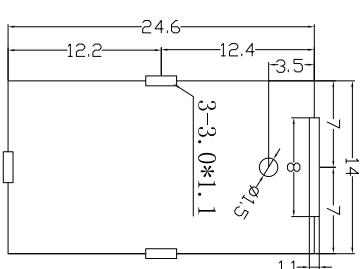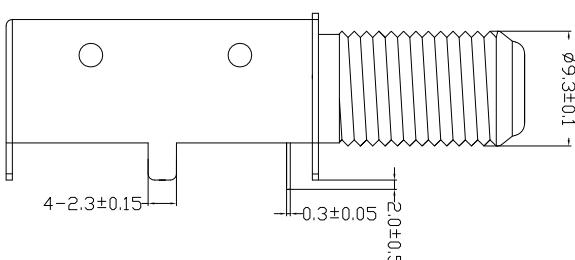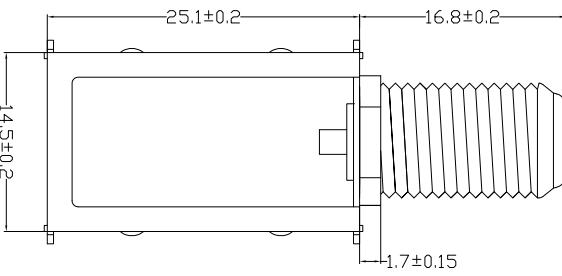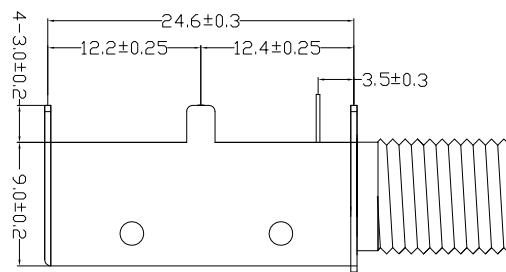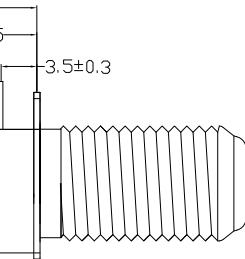

P. C. B 参考图

- 1) 天线端子不能松动。
- 2) 该产品要求表面平整、清洁，不得扭曲。
- 3) 该产品表面不得有划伤等缺陷。
- 4) 该产品边缘不得有毛边。
- 5) 未标注尺寸公差土 0.15mm

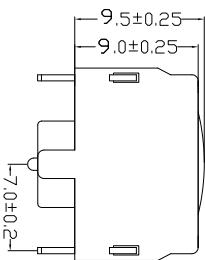

发放部门

行政部						
业务部						
采购部						
工程部						
品保部						
生产部						

浙江富港电子有限公司

F天线头

标记	处数	更改文件号	签 字	日 期	视图	图样标记	重量	比例	设计	薛春林	日 期	18.04.20	标准化	日 期
校对	李攀进	日期	18.04.20	审定	日期									
工艺		日期												
审核	罗观彬	日期	18.04.20										共 页	第 页
													IF-2414BA9-4.4	