


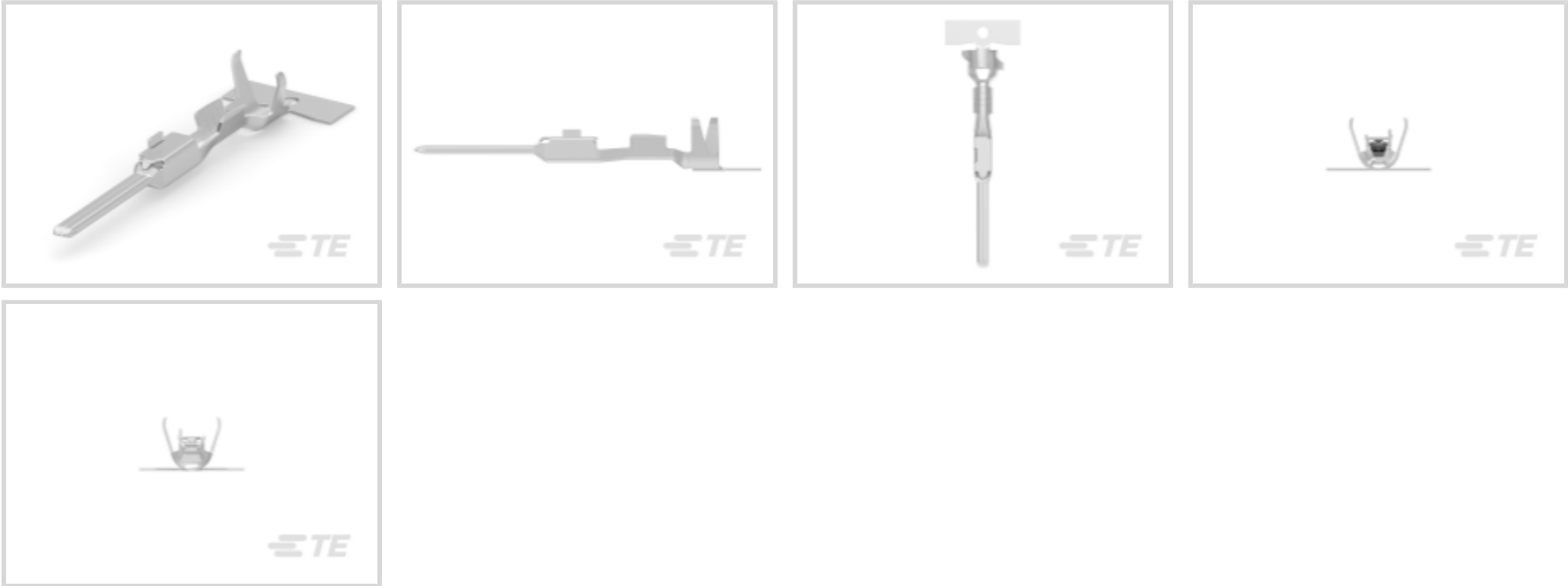

TE 内部编号 2377789-1
Tab Terminal, 22 AWG, .35 mm² Wire, 1.2 mm [.047 in] Tab Width,
Tin (Sn), Sealable, .6 mm [.023 in] Tab Thickness, Single Wire Seal
(SWS)

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子



端子类型: 公端
线径: 22 AWG
对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]
接触面电镀: 锡 (Sn)

产品特性

产品类型特性

主要锁定特性	无尖刃主体
可密封	是

主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

接触件特性

端子大小	1.2mm
端子制造	冲压成形
端子类型	公端
对接公端宽度	1.2 mm[.047 in]
接触面电镀	锡 (Sn)
对接公端厚度	.6 mm[.023 in]

端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	线缆

尺寸



线径	22 AWG
公端长度	21.95 mm[.864 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






客户还购买了



TE 产品编号2137489-1
48 POS MIXED REC HSG BK W/ COV

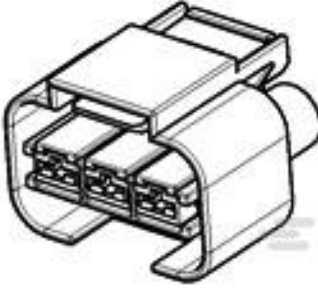

TE 产品编号1743271-2
SPT SLD 3P PLUG ASSY BLK

TE 产品编号1-2434957-1
AMP MCP 2.8,TERMINAL,SWS

TE 产品编号1-2434952-1
AMP MCP 2.8,TERMINAL

TE 产品编号2-2435146-1
TAB2.8X0.8,TERMINAL,CF SRC SN

TE 产品编号2-2435149-1
TAB2.8X0.8,TERMINAL,CF SWS SN

TE 产品编号1-2434953-1
AMP MCP 2.8,TERMINAL

TE 产品编号2434823-1
MCON 1.2,TERMINAL,CB,SWS,SN

TE 产品编号2434837-1
AMP MCP 1.5K,TERMINAL



TE 产品编号2435293-1
10POS,HYBRID,TAB HSG

文档

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_2377789-1_1.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2377789-1_1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2377789-1_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

2377789-1

Tab Terminal, 22 AWG, .35 mm² Wire, 1.2 mm [.047 in] Tab Width, Tin (Sn), Sealable, .6 mm [.023 in] Tab Thickness, Single Wire Seal (SWS)

