


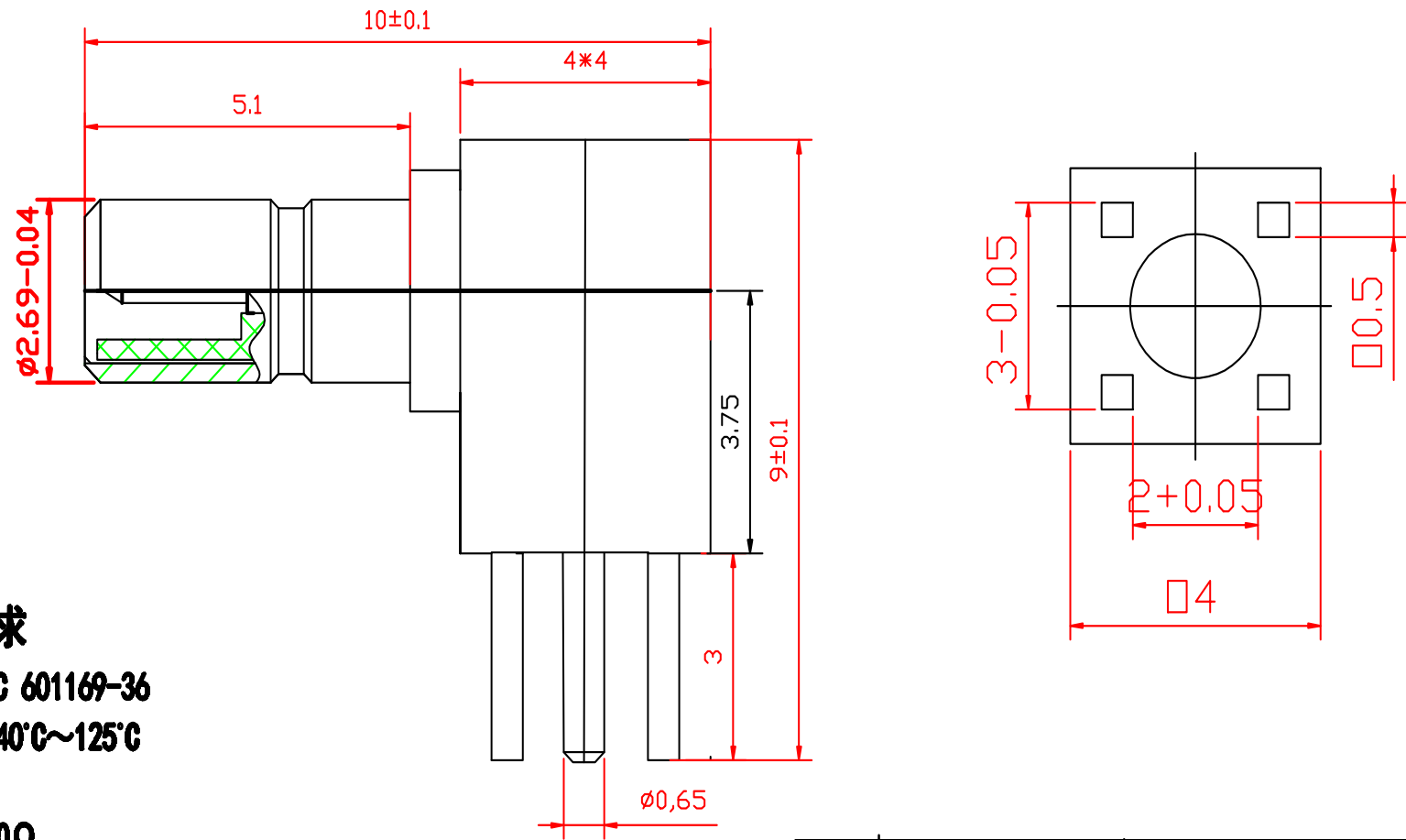

技术要求

- 1. 执行标准: IEC 601169-36
- 2. 温度范围: -40°C~125°C
- 3. 电气性能
 - 标准阻抗: 50Ω
 - 频率范围: 0~6GHz
 - 介质耐压: 750V
 - 绝缘电阻: 1000MΩ
 - 接触电阻: 内导体5mΩ, 外导体2.5mΩ
 - 电压驻波比: ≤1.2 (0~6GHz)
 - 插入损耗: ≤0.15dB
 - 功率容量: 50~100W
- 4. 所有尺寸单位为mm

5	聚四氟乙烯SFX-1-1	脚绝缘子2	——	1	7.890.0596
4	聚四氟乙烯SFX-1-1	头绝缘子1	——	1	7.890.0111
3	黄铜59-1	接触头	金48	1	8.034.0195
2	黄铜59-1	插针	金48	1	7.744.0052
1	黄铜59-1	外壳	金48	1	8.034.0196
序号	材料	名称	镀层	数量	备注
设计		深圳市金航标电子有限公司 SHENZHEN KINGHELM ELECTRON CO.,LTD.			
制图					
审核			KH-SSMB-JWE		
批准		共1张 第1张			