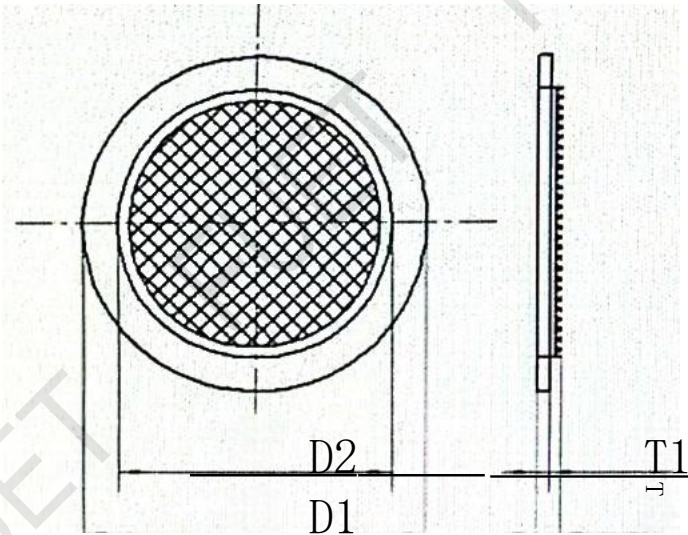


执行标准 Erecutive Standards		SJ/T10709-2016, QMZ67-2017
编号	项 目 Item	规 格 Specification
1	型 号 Type	FT-20G-3.6A1-C28
2	谐 振 频 率 (kHz) Resonant frequency (kHz)	3.6 ± 0.5
3	等 效 电 阻 ($\leq \Omega$) Equivalent Resistance(Ω)	300
4	自 由 电 容 (nF) Free Capacitance(nF)	$28 \pm 30\%$ (at 120Hz)
5	金属片直径D1 (mm) Metal Plate Dia. D1 (mm)	20
6	压电片直径D2 (mm) Piezoelectric Plate Dia. D2 (mm)	15 ± 0.4
7	金属片厚度T1 (mm) Metal plate Thickness, T1 (mm)	0.10 ± 0.01
8	总 厚 度 T (mm) General Thickness T (mm)	0.19 ± 0.05
9	偏 心 距 (mm) Coaxial degree (mm)	≤ 0.40
11	金 属 片 材 质 Metal Material	SUS304
外形尺寸 (mm) External Dimension Drawing (mm)		用户确认意见
		备注: 签字 (盖章):