


泰州福声电子科技有限公司

产 品 规 格 书

Product Specification

型 号	Part Number		FT-35G-3.0B1
谐振频率	Resonance Frequency	kHz	3.0±0.5
谐振阻抗	Resonance Impedance	Ω	≤300
自由电容	Free Capacitance	pF	30000 ±30% （at 100Hz）
同心度	Coaxial degree	mm	0.6
绝缘电阻	Insulation Resistance	MΩ	≥100 （at50V DC）
输入电压	Input Voltage	Vp-p	<30
工作温度	Operating Temperature	℃	-20 ~ +70
贮存温度	Storage Temperature	℃	-30 ~ +80
基片直径	Metal Plate Diameter	D--mm	35±0.2
瓷片直径	Ceramic Disc Diameter	d--mm	25±0.5
基片厚度	Metal Plate Thickness	t--mm	0.25±0.02
总 厚 度	Total Thickness	T--mm	0.51±0.03
基片材料	Metal Material		Stainless steel

SHAPE:

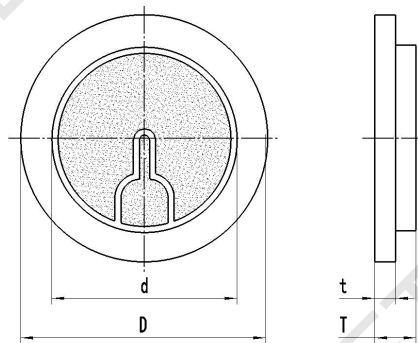

制作:

审核:

日期:

客户确认: