


■ 产品简介

SS2161H PD诱骗模块集成USB PD快充协议，支持PD3.0/2.0升压快充协议。SS2161H PD诱骗模块内置PD通讯模块，集成度高，外围精简。可广泛应用于各类电子类设备拓展高功率输入如无线充电器、电动牙刷、充电剃须刀等各类应用场合。

■ 特性

- 输入电压: 4.6~22V
- 输出电压: 9V/12V/15V
- 支持协议: PD3.0/2.0
- 输出电压可通过拨码开关调节
- 模块接口: Type-C、Type-A
- 模块尺寸: 60.6mm*31.1mm

■ 使用说明

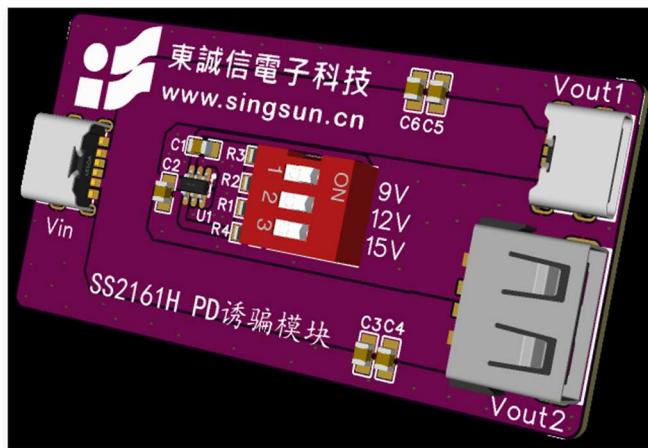

SS2161H PD 诱骗模块如上图，通过拨码开关可设置模块的输出电压，具体设置参考下表

CFG1 对应拨码开关 1，CFG2 对应拨码开关 2，CFG3 对应拨码开关 3。拨码开关拨到 ON 为 1, 相反则为 0。

CFG1	CFG2	CFG3	输出电压
1	0	0	9V
0	1	0	12V
0	0	1	15V

note: SS2161H PD 诱骗模块需使用支持 PD3.0/2.0 的充电器，否则输出电压不按拨码开关设置的电压输出。使用前需确认输出电压设置正确，以免电压过高损坏用电设备。

■模块尺寸

