


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3124001	1007/24# Ø 1.4电子线(黑)	0.088	M
2	L3124002	1007/24# Ø 1.4电子线(红)	0.088	M
3	L3124006	1007/24# Ø 1.4电子线(绿)	0.088	M
4	T1000003	X2001-T-PN	3	PCS
5	T1000007	JC20-15.2-T端子	3	PCS
6	YJC20002	JC20-3Y胶壳	1	PCS
7	YPH00002	A2001-03P	1	PCS

技术要求:

- 导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗≤2Ω, 绝缘阻抗≥5MΩ;
- 测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。
- 外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

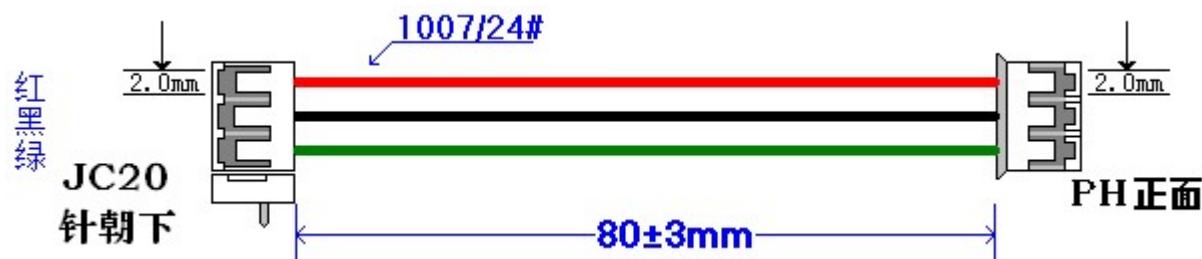

RoHS Compliant

				图号:	11913	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd			页面:	2 of 2
				单位:	MM				日期:	2025-04-06
				比例:	1:1	产品名称:	PH 端子线UL1007#24 红/黑/绿 一端JC20 同向/ L=80mm 3P			制图:
A/0	3495-11913		2025-04-06	视图:	3D	规格型号:				审核:
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDS200-100724-080-3P			批准: