



A

B

C

D

料号:

DOSIN-806-0008

版本

描述

绘制

日期

核准

A

首次发行

Mr. wang


2015/05/12

B

按实物更新图纸

谢凤

2022/06/20

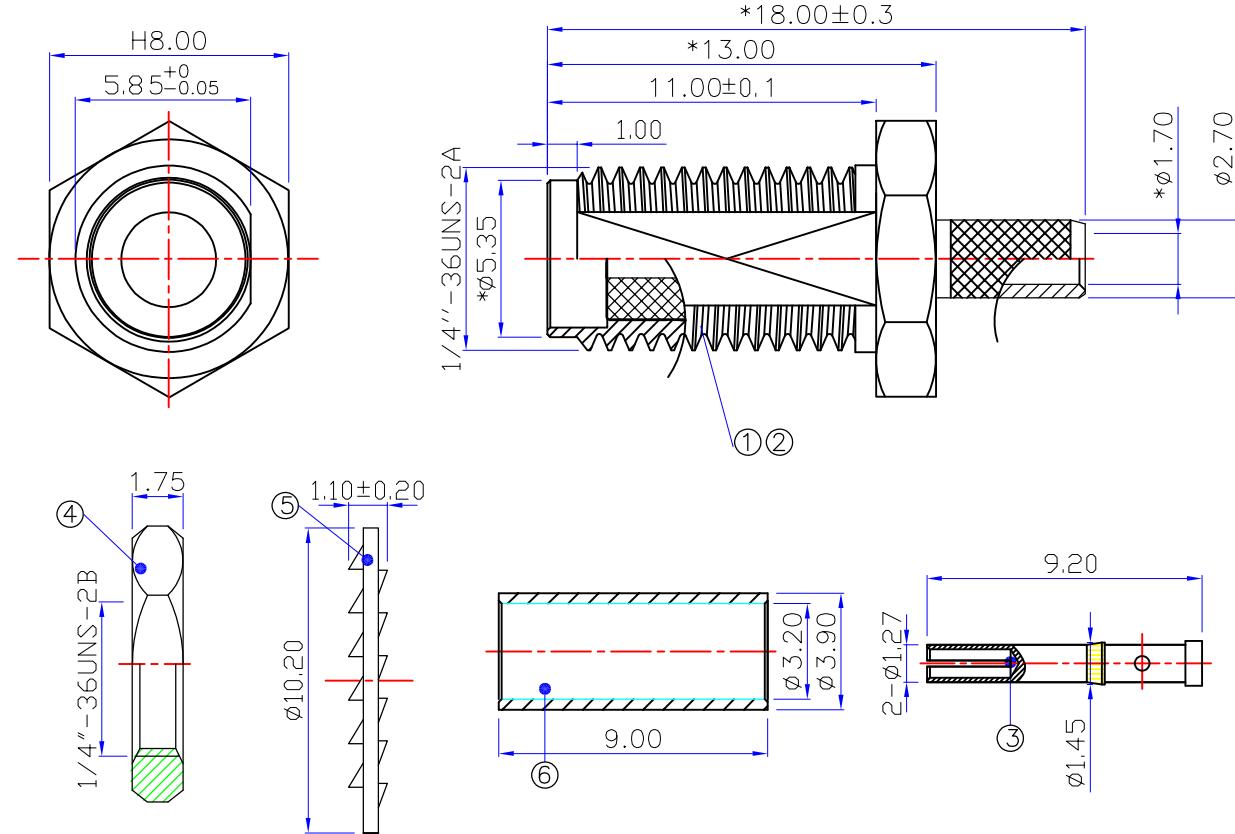

## 1. 电气特性

1. 1阻抗: 50欧姆  
1. 2工作频率: DC-6 GHz  
1. 3 S.W.R.: ≤ 1.5MAX  
1. 4工作电压: 500V/最大值  
1. 5绝缘电阻: 5000 兆欧

## 2. 环境保护

2. 1 工作温度范围: -65°C ~ +165°C

6	铜管	黄铜	镀镍	1
5	花齿垫片	黄铜	镀金	1
4	六角螺母	黄铜	镀金	1
3	中心针	黄铜	镀金	1
2	胶芯	PTFE	白色	1
1	螺牙主体	黄铜	镀金	1
NO	物料	材质	外观处理	用量

NOTE:

公差

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
TOLERANCES FOR INCHES ARE  
0.5-8MM±0.020MM  
8-30MM±0.05MM  
30-120MM±0.10MM

DOSIN

INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD

Web: http://www.dosinconn.com  
dosin2005@dosin-china.com

E-mail: dosin2005@163.com

Tel: (0086)769-81153906

东莞市德索五金电子有限公司

Dongguan Dosin Hardware Electronics Co.,Ltd.

Fax: (0086)769-81875836

绘制:

谢凤

日期:

22/06/20

审核

视图

品名:

SMA直母头连接器接RG316/RG174

核准

比例

1 : 1

料号:

DOSIN-806-0008

版本

B

A

B

C

D

E

F

G