
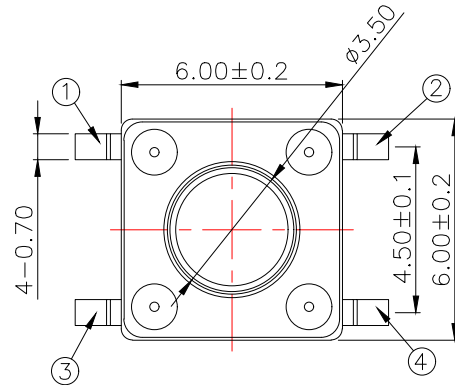
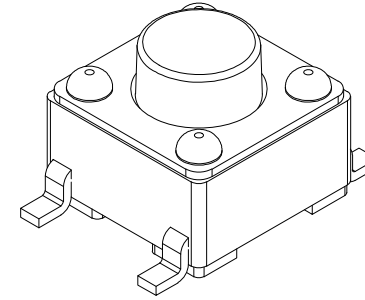
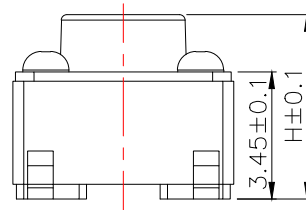


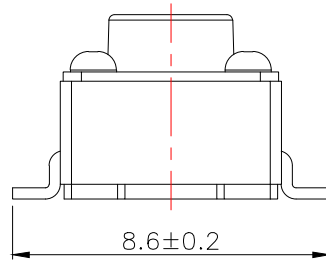


H
4.3
4.5
4.8
5.0
.....
18.0

TS-1002S-□□□□□□□□C

高度:
043:4.3H
045:4.5H
048:4.8H
050:5.0H
055:5.5H
.....


力度:
16:160g
26:260g

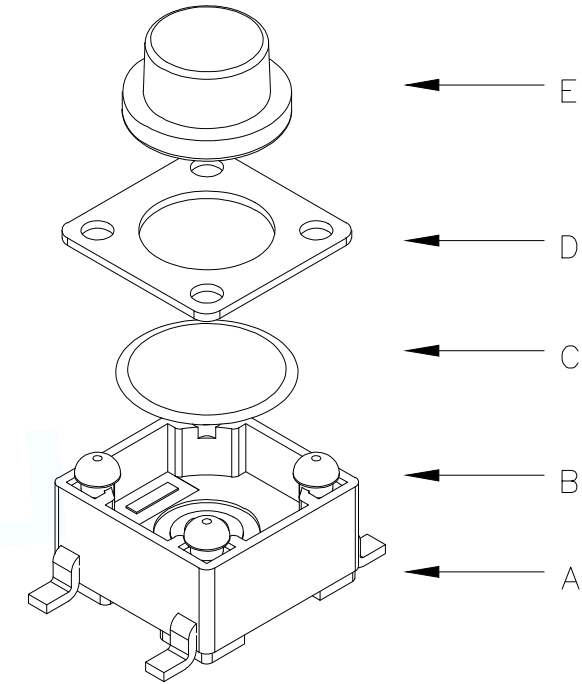

主要技术参数、性能


The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min

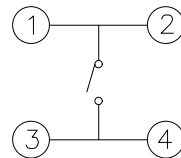

电路图

CIRCUIT DIAGRAM

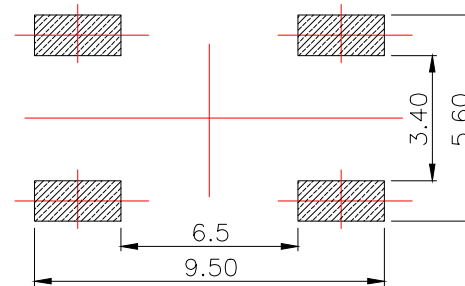

PCB.焊接图

PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR
MANUFACTURE DWG		 东莞市讯普电子科技有限公司 DongGuan XunPu Electronics Co.,Ltd		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES				
DECIMALS:		ANGLES:		TITLE: TACT SWITCH
0.5~2±0.10		±0.5°		PAR TS-1002S-XXXX
2~5±0.25				DWN
5~10±0.30				CHKD
				APVD
				SCALE:1:1
				UNIT:MM
				SIZE:A4
				SHEET:1F1
				REV:A