

# TDSEMIC

## 拓電半導體

自主封測 品質把控 售後保障

WEB | [WWW.TDSEMIC.COM](http://WWW.TDSEMIC.COM)



電源管理



顯示驅動



二三極管



LDO穩壓器



觸摸芯片



MOS管



運算放大器



存儲芯片



MCU

 



串口通信

# TDSEMIC-766

產品規格說明書

### USB 2.0 母座转 2.54mm 插针模块

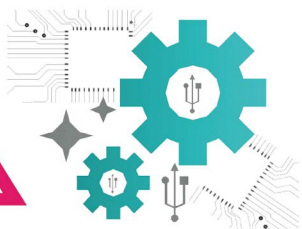

#### 产品简介

#### 产品介绍:

该产品是一个 USB Type-A 母座转接模块；有四个引脚，D+, D- 为数据接口，GND 与 VBUS 为电源接口, 可应用于 USB Type-A 数据线时与其他设备的传输与通讯。

#### 引脚说明:

D+: 信号线;

D-: 信号线;


VBUS: 电源正极;

GND: 电源负极;





### 特别提示

1. 注意按图示接线，切勿接错。
2. 本文档仅代表编辑当时的产品认知和参数，后期如有更改恕不另行通知。

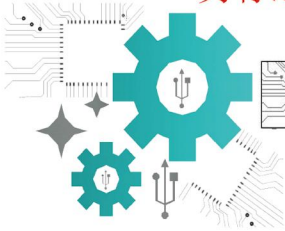


### 功能图

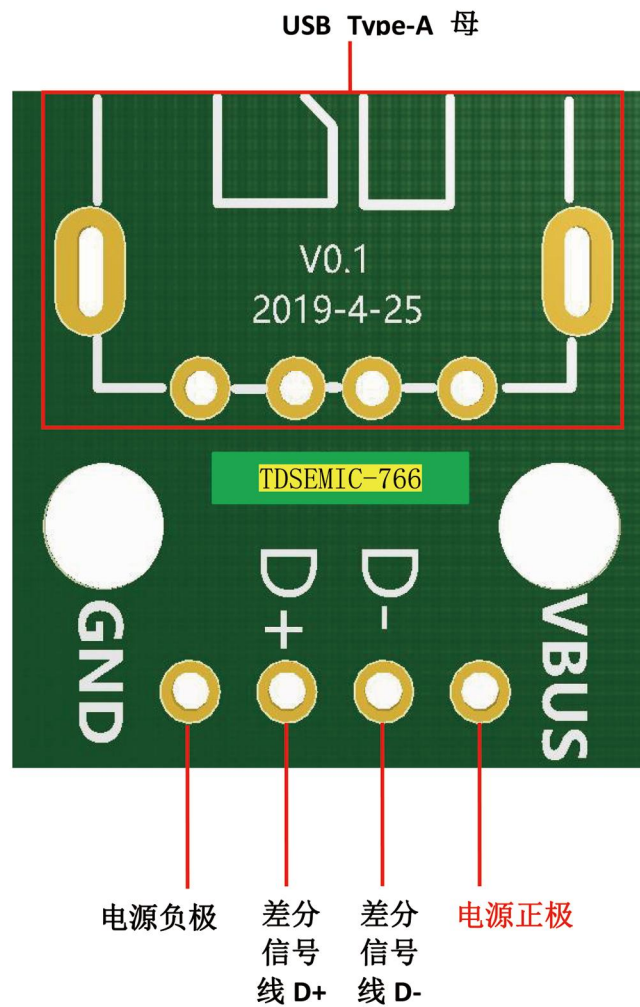

 


找客服索取

 

定位孔孔径: 3.2mm

PCB 正面图:

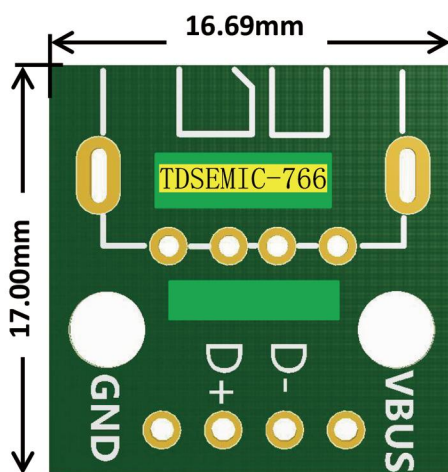

PCB 反面图:

