

TDSEMIC


拓電半導體

自主封測 品質把控 售後保障


WEB | WWW.TDSEMIC.COM




電源管理

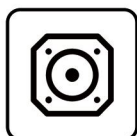


顯示驅動

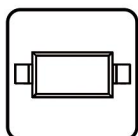


二三極管

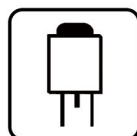


LDO穩壓器

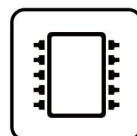


觸摸芯片

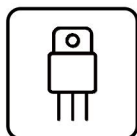

MOS管

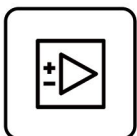

運算放大器

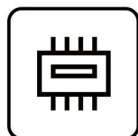

存儲芯片



MCU

 



串口通信

TDSEMIC-133A

產品規格說明書

DC-DC 可调 降压模块

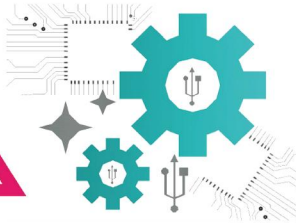

产品简介

特别提示

功能图

资料链接

实图/规格



产品简介

一、产品参数

1. 输入电压: DC4.5V-28V;
2. 输出电压: DC0.8-20V 可调;
3. 转换效率: 最大 92%;
4. 输出电流: 最大 3A;


二、应用范围

DIY 移动电源、监控电源、儿童车电源、摄像头电源、车载电源、通信设备供电等。




特别提示

1. 注意按图示接线，切勿接错。
2. 本文档仅代表编辑当时的产品参数，后期如有更改恕不另行通知；
3. 输入输出端正负极不能接反，否则直接烧坏模块；
4. 最大输入电压和最大输出电流不能同时满足，长时间使用不能高压、高电流、热插拔，注意加强散热；
5. 输出功率建议在 10W 内使用，请留有余量使用；
6. 这是一款降压模块，输入电压大于输出电压；
7. 板载可调电位器，轻轻旋转，即可达到调压效果。

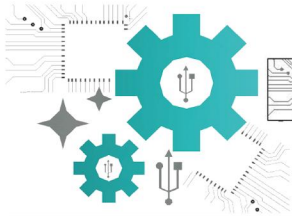


功能图

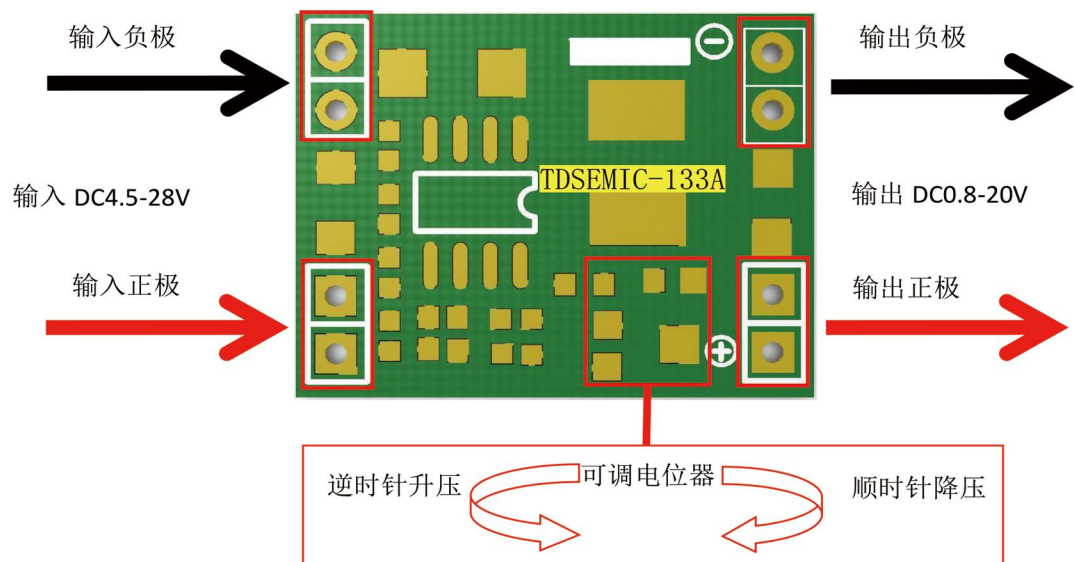




找客服索取

 

PCB 正面:

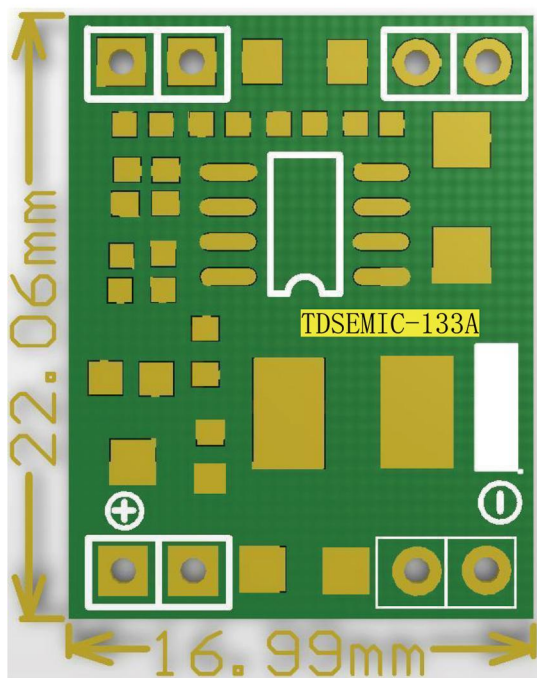

PCB 反面:

