


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230010	2468/24#11/0.16TS-2P蓝/白排线(镀锡铜)	0.16	M
2	T1000013	X2510-T-PN	4	PCS
3	Y2700001	A2510-2P	2	PCS

技术要求：

导通：1) 100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；
2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ ，绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ；

测试：3) 插头网尾做摇摆测试，无间歇性不良状况；小端子类必须做插拔力测试；
4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5) 电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；
6) 插头表面光滑平整，无毛刺，无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污；
7) 金属无锈迹，无端子高低现象。

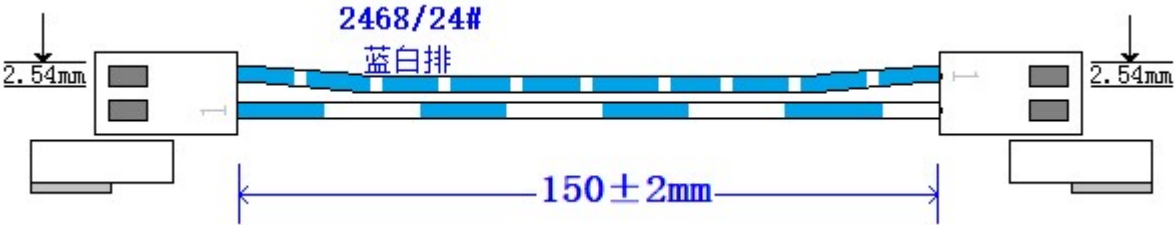

								RoHS Compliant	
				图号:	11907	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd		页面:	1 of 5
				单位:	MM			日期:	2025-04-06
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL2468/24 蓝白排线 线长150mm 双端同向 2P	制图:	
A/0	3494-11907		2025-04-06	视图:		规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDS2510-246824-150-2P	批准:	


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230011	2468/24#11/0.16TS-3P蓝/白排线(镀锡铜)	0.16	M
2	T1000013	X2510-T-PN	6	PCS
3	Y2700002	A2510-3P	2	PCS

技术要求：

导通：1) 100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；
2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ ，绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ；

测试：3) 插头网尾做摇摆测试，无间歇性不良状况；小端子类必须做插拔力测试；
4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5) 电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；
6) 插头表面光滑平整，无毛刺，无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污；
7) 金属无锈迹，无端子高低现象。

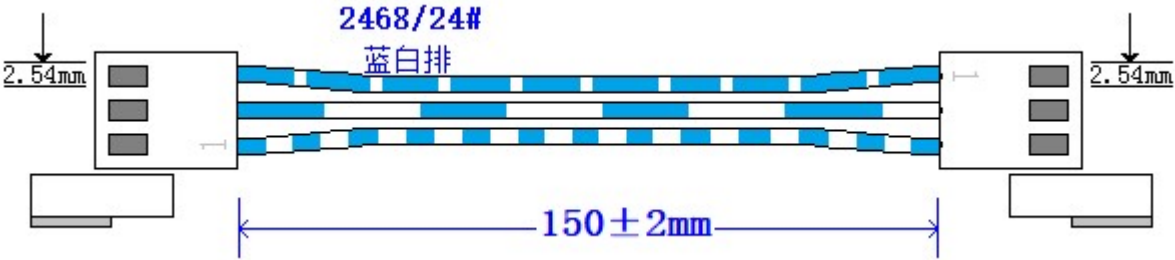

							RoHS Compliant	
				图号：	11908	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd	页面：	2 of 5
				单位：	MM		日期：	2025-04-06
				比例：	1:1	产品名称：	2510端子UL2468/24 蓝白排线 线长150mm 双端同向 3P	
A/0	3494-11908		2025-04-06	视图：		规格型号：		审核：
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸：	A4	物料编码：	LDS2510-246824-150-3P	批准：


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230012	2468/24#11/0.16TS-4P蓝/白排线(镀锡铜)	0.16	M
2	T1000013	X2510-T-PN	8	PCS
3	Y2700003	A2510-4P	2	PCS

技术要求：

导通：1) 100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；
2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ ，绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ；

测试：3) 插头网尾做摇摆测试，无间歇性不良状况；小端子类必须做插拔力测试；
4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5) 电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；
6) 插头表面光滑平整，无毛刺，无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污；
7) 金属无锈迹，无端子高低现象。

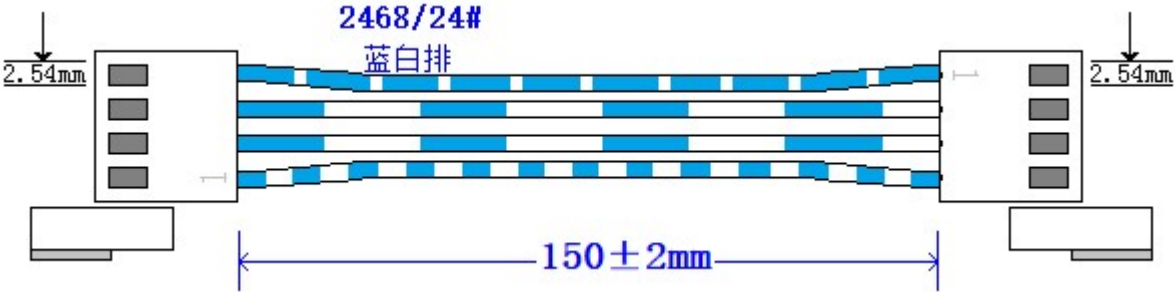

							RoHS Compliant	
				图号：	11909	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd	页面：	3 of 5
				单位：	MM		日期：	2025-04-06
				比例：	1:1	产品名称：	2510端子UL2468/24 蓝白排线 线长150mm 双端同向 4P	
A/0	3494-11909		2025-04-06	视图：		规格型号：		审核：
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸：	A4	物料编码：	LDS2510-246824-150-4P	批准：


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230013	2468/24#11/0.16TS-5P蓝/白排线(镀锡铜)	0.16	M
2	T1000013	X2510-T-PN	10	PCS
3	Y2700004	A2510-5P	2	PCS

技术要求：

导通：1) 100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；
2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ ，绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ；

测试：3) 插头网尾做摇摆测试，无间歇性不良状况；小端子类必须做插拔力测试；
4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5) 电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；
6) 插头表面光滑平整，无毛刺，无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污；
7) 金属无锈迹，无端子高低现象。

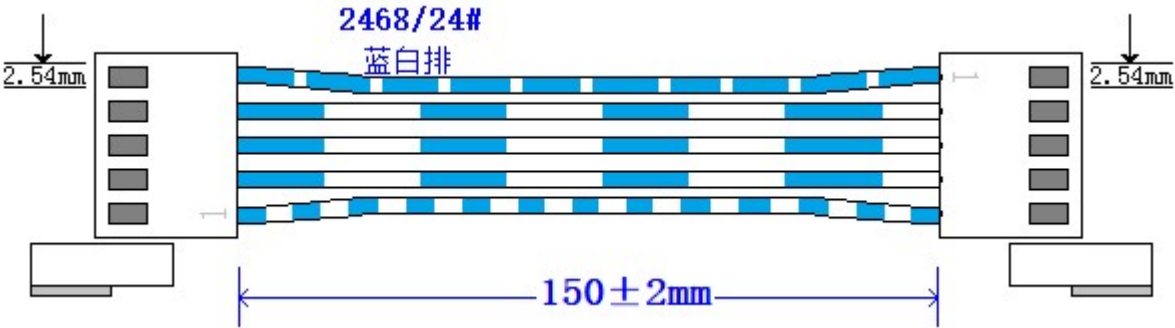

							RoHS Compliant	
				图号：	11910	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd	页面：	4 of 5
				单位：	MM		日期：	2025-04-06
				比例：	1:1	产品名称：	2510端子UL2468/24 蓝白排线 线长150mm 双端同向 5P	
A/0	3494-11910		2025-04-06	视图：		规格型号：		审核：
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸：	A4	物料编码：	LDS2510-246824-150-5P	批准：


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230014	2468/24#11/0.16TS-6P蓝/白排线(镀锡铜)	0.16	M
2	T1000013	X2510-T-PN	12	PCS
3	Y2700005	A2510-6P	2	PCS

技术要求：

导通：1) 100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；
2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ ，绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ；

测试：3) 插头网尾做摇摆测试，无间歇性不良状况；小端子类必须做插拔力测试；
4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5) 电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；
6) 插头表面光滑平整，无毛刺，无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污；
7) 金属无锈迹，无端子高低现象。

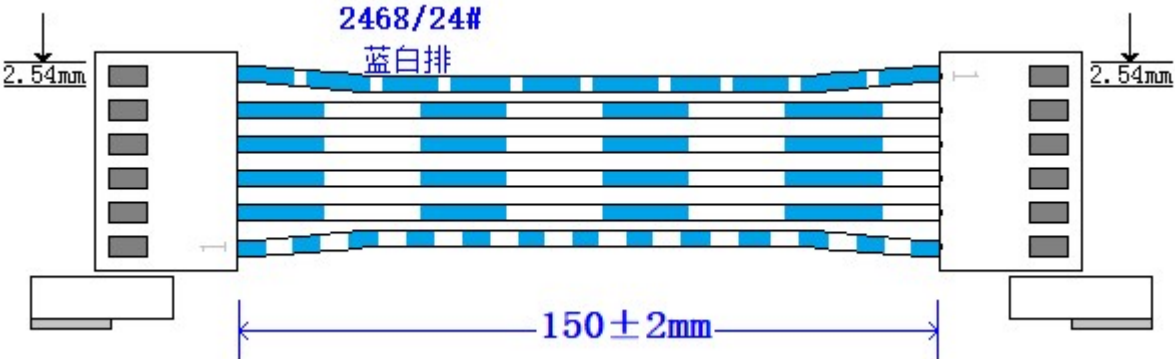

								RoHS Compliant	
				图号:	11911	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd		页面:	5 of 5
				单位:	MM			日期:	2025-04-06
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL2468/24 蓝白排线 线长150mm 双端同向 6P	制图:	
A/0	3494-11911		2025-04-06	视图:		规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDS2510-246824-150-6P	批准:	