

序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3124011	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(黑)	0.155	M
2	L3124012	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(402红)	0.155	M
3	T1000013	X2510-T-PN	2	PCS
4	Y2700001	A2510-2P	1	PCS

技术要求

导通：1) 100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；

2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;


测试：3)插头网尾做摇摆测试,无间歇性不良状况;小端子类必须做插拔力测试;

4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;

6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;

7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

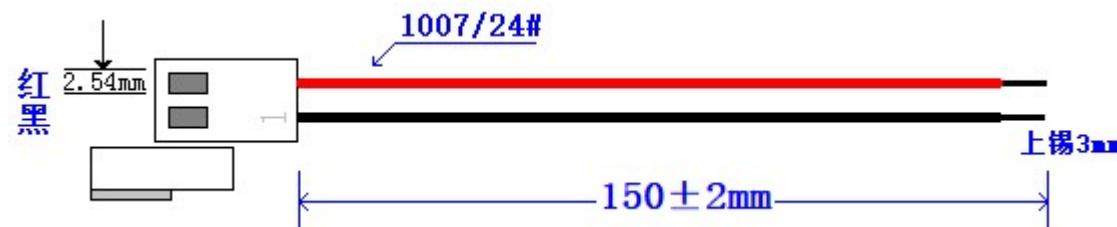


RoHS Compliant

				图号:	11897	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd			页面:	1 of 5
				单位:	MM				日期:	2025-04-06
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL1007/24 L=150mm 单端上锡3.0 2P 红黑			制图:
A/0	3492-11897		2025-04-06	视图:		规格型号:				审核:
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN2510-100724-150-02P			批准:

序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3124011	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(黑)	0.155	M
2	L3124012	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(402红)	0.155	M
3	L3124016	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(绿)	0.155	M
4	T1000013	X2510-T-PN	3	PCS
5	Y2700002	A2510-3P	1	PCS

技术要求:

- 导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;
 测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。
 外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

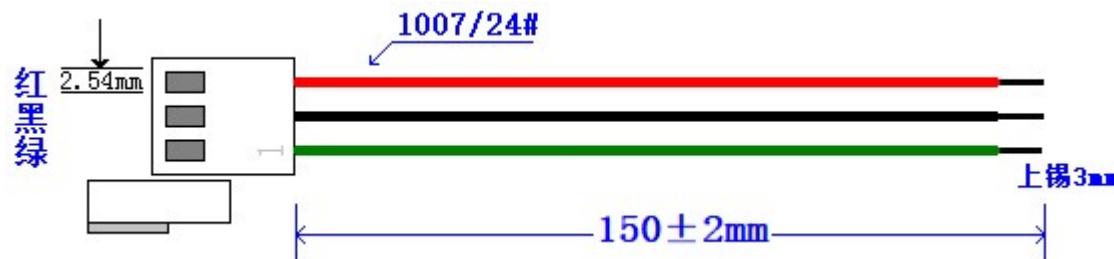

東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	11898	单位:	MM	页面:	2 of 5
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL1007/24 L=150mm 单端上锡3.0 3P 红/黑/绿	日期:	2025-04-06
A/0	3492-11898		2025-04-06	视图:			规格型号:		
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN2510-100724-150-03P		批准:


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3124011	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(黑)	0.155	M
2	L3124012	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(402红)	0.155	M
3	L3124015	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(黄)	0.155	M
4	L3124016	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(绿)	0.155	M
5	T1000013	X2510-T-PN	4	PCS
6	Y2700002	A2510-3P	1	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

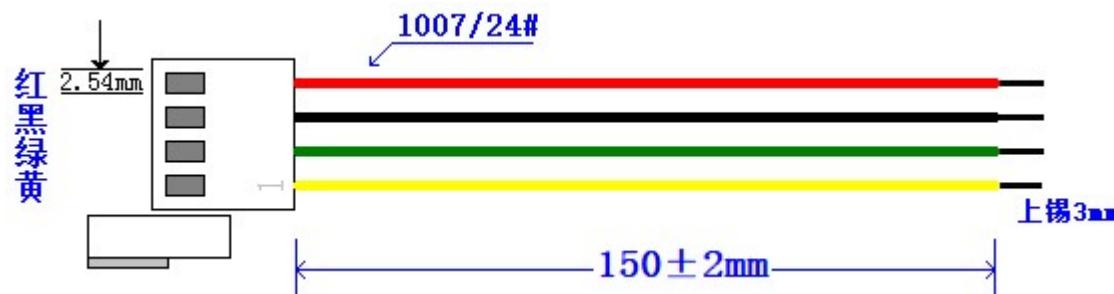

东莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	11899	产品名称:	2510端子UL1007/24 L=150mm 单端上锡3.0 4P 红/黑/绿/黄	页面:	3 of 5
				单位:	MM			日期:	2025-04-06
A/0	3492-11899		2025-04-06	视图:	4P	规格型号:			制图:
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN2510-100724-150-04P		审核:
									批准:


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3124011	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(黑)	0.155	M
2	L3124012	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(402红)	0.155	M
3	L3124013	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(白)	0.155	M
4	L3124015	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(黄)	0.155	M
5	L3124016	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(绿)	0.155	M
6	T1000013	X2510-T-PN	5	PCS
7	Y2700004	A2510-5P	1	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

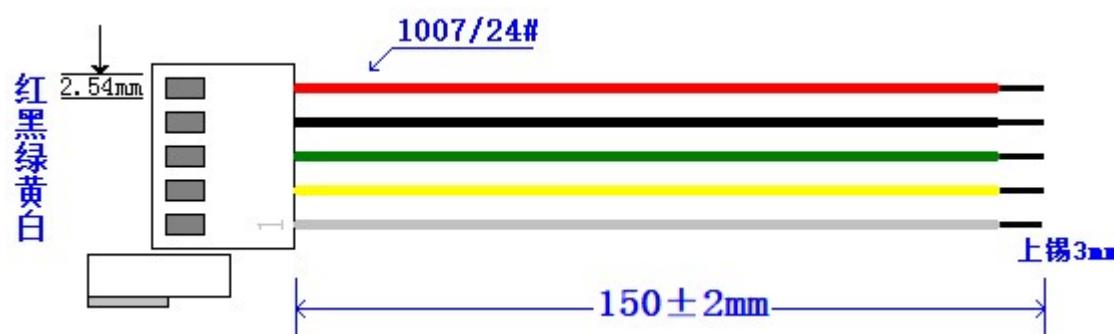

东莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	11900			页面:	4 of 5
				单位:	MM			日期:	2025-04-06
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL1007/24 L=150mm 单端上锡3.0 5P 红/黑/绿/黄	制图:	
A/0	3492-11900		2025-04-06	视图:	图示	规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN2510-100724-150-05P	批准:	


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3124011	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(黑)	0.155	M
2	L3124012	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(402红)	0.155	M
3	L3124013	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(白)	0.155	M
4	L3124015	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(黄)	0.155	M
5	L3124016	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(绿)	0.155	M
6	L3124017	1007/24#11/0.16TS \varnothing 1.4电子线(蓝)	0.155	M
7	T1000013	X2510-T-PN	6	PCS
8	Y2700005	A2510-6P	1	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

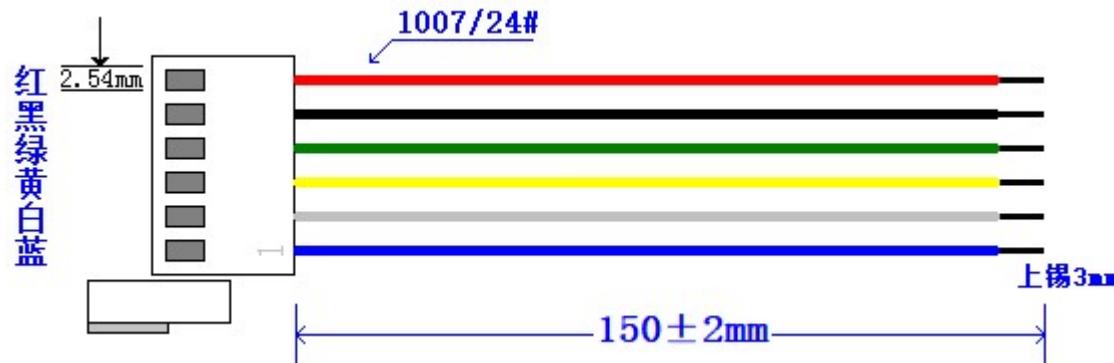

東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	11901	单位:	MM	页面:	5 of 5
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL1007/24 L=150mm 单端上锡3.0 6P 红/黑/绿/黄	日期:	2025-04-06
A/0	3492-11901		2025-04-06	视图:			规格型号:		
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN2510-100724-150-06P		批准: