


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230010	2468/24#11/0.16TS-2P蓝/白排线(镀锡铜)	0.16	M
2	T1000013	X2510-T-PN	4	PCS
3	Y2700001	A2510-2P	2	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

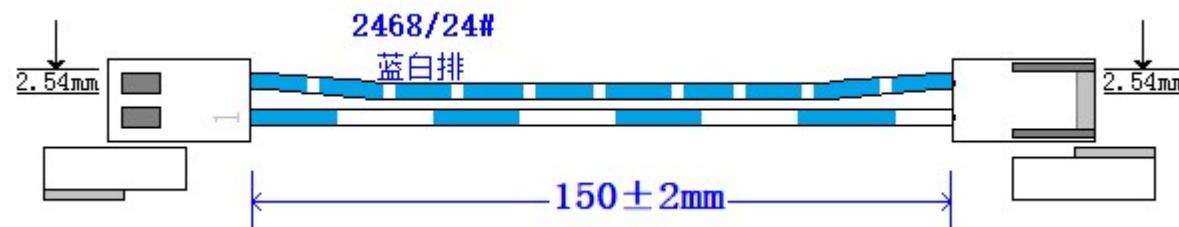

东莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	11902	单位:	MM	页面:	1 of 5
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL2468/24 蓝白排线 线长150mm 双端反向 2P	日期:	2025-04-06
A/0	3493-11902		2025-04-06	视图:			规格型号:		
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDR2510-246824-150-2P		批准:


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230011	2468/24#11/0.16TS-3P蓝/白排线(镀锡铜)	0.16	M
2	T1000013	X2510-T-PN	6	PCS
3	Y2700002	A2510-3P	2	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

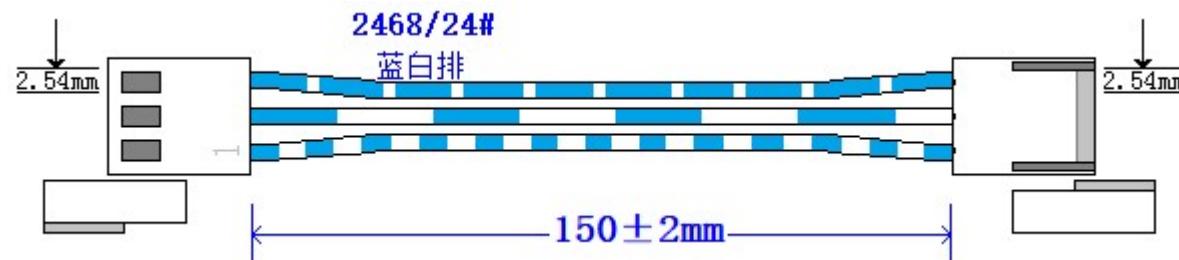

东莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	11903			页面:	2 of 5
				单位:	MM			日期:	2025-04-06
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL2468/24 蓝白排线 线长150mm 双端反向 3P	制图:	
A/0	3493-11903		2025-04-06	视图:	3D	规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDR2510-246824-150-3P	批准:	


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230012	2468/24#11/0.16TS-4P蓝/白排线(镀锡铜)	0.16	M
2	T1000013	X2510-T-PN	8	PCS
3	Y2700003	A2510-4P	2	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

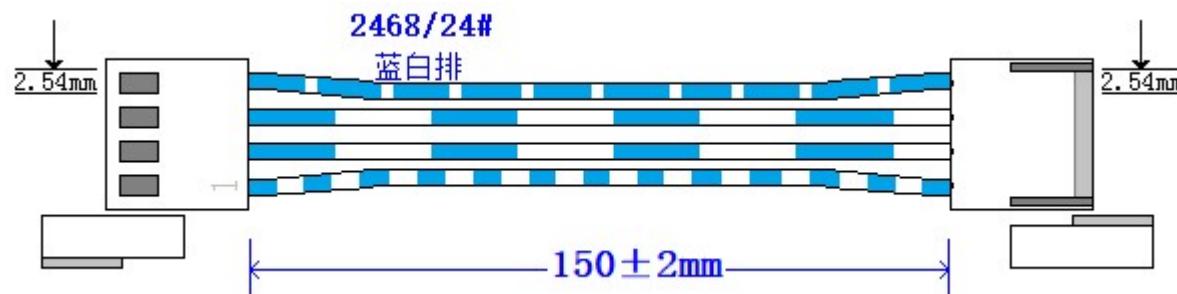

东莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	11904			页面:	3 of 5
				单位:	MM			日期:	2025-04-06
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL2468/24 蓝白排线 线长150mm 双端反向 4P	制图:	
A/0	3493-11904		2025-04-06	视图:	4P	规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDR2510-246824-150-4P	批准:	


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230013	2468/24#11/0.16TS-5P蓝/白排线(镀锡铜)	0.16	M
2	T1000013	X2510-T-PN	10	PCS
3	Y2700004	A2510-5P	2	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

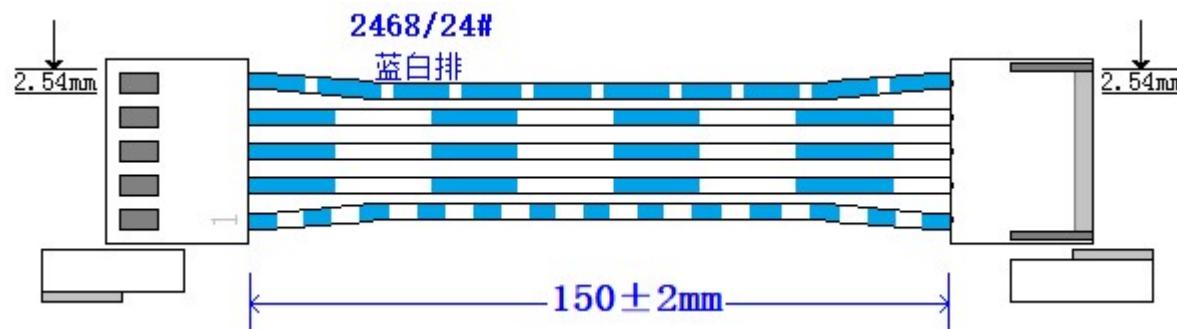

东莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	11905			页面:	4 of 5
				单位:	MM			日期:	2025-04-06
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL2468/24 蓝白排线 线长150mm 双端反向 5P	制图:	
A/0	3493-11905		2025-04-06	视图:	1:1	规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDR2510-246824-150-5P	批准:	


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L1230014	2468/24#11/0.16TS-6P蓝/白排线(镀锡铜)	0.16	M
2	T1000013	X2510-T-PN	12	PCS
3	Y2700005	A2510-6P	2	PCS

技术要求:

导通: 1) 100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
 2) DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3) 插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;
 4) 数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5) 电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
 6) 插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
 7) 金属无锈迹, 无端子高低现象。

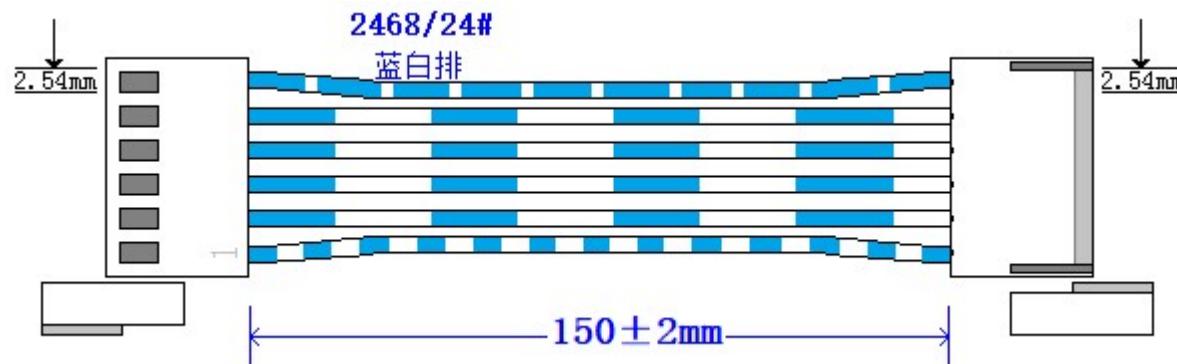

东莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd								RoHS Compliant	
				图号:	11906			页面:	5 of 5
				单位:	MM			日期:	2025-04-06
				比例:	1:1	产品名称:	2510端子UL2468/24 蓝白排线 线长150mm 双端反向 6P	制图:	
A/0	3493-11906		2025-04-06	视图:	6P	规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LDR2510-246824-150-6P	批准:	