



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻值: 49.9 Ω
电阻器类型: 精密电阻器
元件类型: 薄膜
封装尺寸代码: 0805
额定功率: .25 W

产品特性

产品类型特性

电阻器类型	精密电阻器
元件类型	薄膜
封装尺寸代码	0805

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

工作电压	150 V
电阻值	49.9 Ω
额定功率	.25 W
电阻等级	最多 1 kΩ
无源元件容差	.1 %

端接特性

表面贴装电阻器端接类型	焊接
端接数量	2

尺寸

产品高度	.55 mm[.022 in]
产品长度	2 mm[.079 in]



产品宽度	1.25 mm[.049 in]
------	------------------

使用环境

温度系数	±25 ppm/°C
------	------------

行业标准

湿度敏感度级别	1
---------	---

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1-2176092-8

RP 2A 0.25W 1K0 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号 2176093-5

RP 2A 0.25W 10K 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号 2-2176308-7

RP 1E 0.1W 249K 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号 2176308-5

RP 1E 0.1W 147K 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号 1625867-2

RP 1J 0.166W 10K 0.1% 25PPM 1K RL

该系列中的其他产品 | [Holsworthy RP73](#)

[表面贴装电阻器\(4227\)](#)

客户还购买了

TE 产品编号5-1462039-6

IM06PGR=IM RELAY 140mW 12V

TE 产品编号3-1571999-6

ADP1004=PIANO DIP SWITCH

TE 产品编号1624000-3

SC30-10-2525-10 10UH AMMO 1000

TE 产品编号1624005-3

SC30-10-2527-10 15UH AMMO 1000

TE 产品编号4-1676914-1

YR1 0.1% 49K9

TE 产品编号3-2176244-7

CRGS0805 5% 1K0


TE 产品编号5-2176245-7

CRGS1206 5% 47K

TE 产品编号1-2176554-8

3430 A2 1% 4R7 150ppm 1k RL



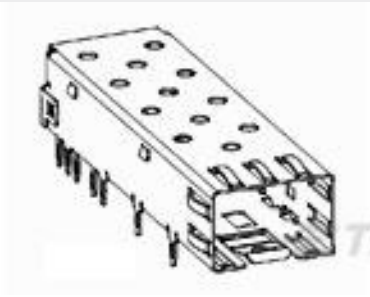

TE 产品编号2227317-1

[press fit cage assy, single with lp](#)



TE 产品编号5747497-4

[50 PLUG RA/MS STD \(SL\)](#)

文档

产品图纸

[RP 2A 0.25W 49R9 0.1% 25PPM 1K RL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1625868-4_BA.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1625868-4_BA.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_9-1625868-4_BA.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[RP73-0915](#)

英文版本