

产品承认书

RoHS2.0 & REACH
Halogen free

客户名称: _____

产品名称: Y2 交流陶瓷电容器

规格描述: Y5V 102M300VACROHS P7.5 L15 JURCC

产品编码: _____

客户料号: _____

制作日期: 2025-05-16

供应商签署栏			
制作	审核	批准	公司印章 
李梦真	张海燕	谢高升	

客户确认栏			
承认	审核	批准	结论:
			☐ 合格
			☐ 不合格
			☐ 其它:

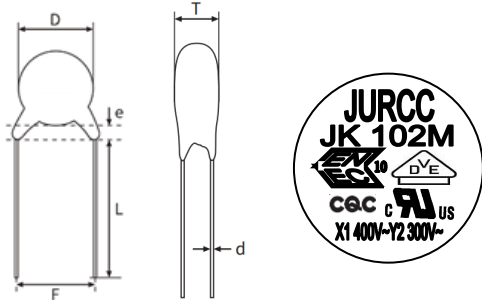
烦请确认后回传，以方便交货确认；未回签表示默认合格，
订货合同按此样品执行交货。

广东捷容电子有限公司

GUANGDONG JURCC ELECTRONICS CO; LTD.

地址：广东省鹤山市址山镇龙翔路八号之十九A23

产品承认规格

JURCC		广东捷威电子有限公司					
GUANGDONG JURCC ELECTRONICS CO; LTD							
客户名称		日 期	2025-05-16				
产品名称	Y2 交流陶瓷电容器	执行标准	IEC 60384-14 2013-06 Edition 4				
规格描述	Y5V 102M300VAC P7.5 L15	产品编码					
客户料号							
1.温度特性的温度范围	-25℃~+85℃						
2.工作温度范围	-25℃~+125℃						
3.外观、印字要求	产品本体表面光洁，无损坏；激光印字清晰、正确、完整；引脚无氧化，无异物。						
4.印字、尺寸标准(mm)		实测记录					
	D	6.0±1.0	5.93	5.98	5.86	5.78	5.92
	T	3.5±0.8	3.34	3.51	3.41	3.45	3.36
	F	7.5±0.8	7.62	7.58	7.49	7.60	7.53
	L	15.0±2.0	15.14	15.09	15.12	15.21	15.22
	d	0.55±0.05	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
	e	3.0max	1.17	1.21	1.20	1.14	1.06
5.性能标准		实测记录					
电 容 量	1000pF ±20%	1058	984	1025	1057	979	
损 耗 角	≤0.025	0.0038	0.0035	0.0036	0.0039	0.0040	
耐 电 压	无击穿，无飞弧(2600VAC60S)	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	
绝缘电阻	≥6000MΩ (100VDC 充电 60S)	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS	
测试仪器	ZX6517 容量损耗测试仪 LK2671B 耐压测试仪 TH2681A 绝缘电阻测试仪						
测试条件	1KHz 1.0V 25±1℃ 50±25%RH						
6.产品认证							
认证机构	符号	认证标准		证书号			
CQC		IEC 60384-14 2005		CQC19001224588			
UL		UL 60384-14 2014-07 CSA E60384-14 2014-10 CSA E60384-1 2014-10		E343072			
VDE		DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04 IEC 60384-14 (ed.4)		40050350			
7.环保标准	符合 RoHS2.0 REACH 无卤素标准						
8.包装标准	散装 1000PCS/包						