

产品承认书

客户名称: _____

产品名称: Y1 交流陶瓷电容器

规格描述: Y5V 222M400VAC ROHS P7.5 L15 JURCC

产品编码: _____

客户料号: _____

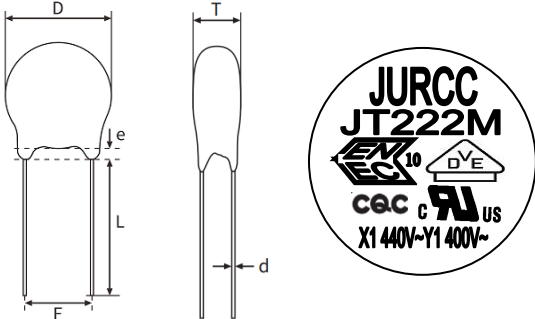
制作日期: 2025-05-16

供应商签署栏			
制作	审核	批准	公司印章 
李梦真	张海燕	谢高升	

客户确认栏			
承认	审核	批准	结论:
			☐ 合格
			☐ 不合格
			☐ 其它:

烦请确认后回传，以方便交货确认；未回签表示默认合格，
订货合同按此样品执行交货。

广东捷威电子有限公司
GUANGDONG JURCC ELECTRONICS CO; LTD.
地址：广东省鹤山市址山镇龙翔路八号之十九A23栋

JURCC		广东捷威电子有限公司	
GUANGDONG JURCC ELECTRONICS CO; LTD			
产品承认规格			
客户名称		日 期	2025-05-16
产品名称	Y1 交流陶瓷电容器	执行标准	IEC 60384-14 2013-06 Edition 4
规格描述	Y5V 222M400VAC P7.5 L15	产品编码	
客户料号			
1.温度特性的温度范围	-25℃~+85℃		
2.工作温度范围	-25℃~+125℃		
3.外观要求	产品本体表面光洁，无损坏，印字清晰；引脚无氧化，无异物。		
4.印字、尺寸标准(mm)		实测记录	
	D	8.0±1.0	7.79 7.82 7.75 7.86 7.80
	T	4.0±0.8	4.05 4.00 4.06 4.00 3.98
	F	7.5±0.8	7.55 7.53 7.60 7.57 7.56
	L	15.0±2.0	15.26 15.01 15.32 15.13 15.20
	d	0.55±0.05	0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
	e	3.0max	1.11 1.02 1.24 1.20 1.15
5.性能标准		实测记录	
电 容 量	2200pF ±20%	2226	2215 2350 2312 2204
损 耗 角	≤0.025	0.0028	0.0029 0.0031 0.0026 0.0030
耐 电 压	无击穿，无飞弧(4000VAC60S)	PASS	PASS PASS PASS PASS PASS
绝缘电阻	≥6000MΩ (100VDC 充电 60S)	PASS	PASS PASS PASS PASS PASS
测试仪器	ZX6517 容量损耗测试仪 LK2671B 耐压测试仪 TH2681A 绝缘电阻测试仪		
测试条件	1KHz 1.0V 25±1℃ 50±25%RH		
6.产品认证			
认证机构	符号	认证标准	证书号
CQC		IEC 60384-14 2005	CQC19001224584
UL		UL 60384-14 2014-07 CSA E60384-14 2014-10 CSA E60384-1 2014-10	E343072
VDE		DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04 IEC 60384-14 (ed.4)	40050359
7.环保标准	符合 RoHS2.0 REACH 无卤素标准		
8.包装标准	散装 1000PCS/包		