

## 产品承认书

客户名称: \_\_\_\_\_

产品名称: Y1 交流陶瓷电容器规格描述: Y5V 222M 400VAC ROHS P10 L15 JURCC

产品编码: \_\_\_\_\_

客户料号: \_\_\_\_\_

制作日期: 2025-05-16

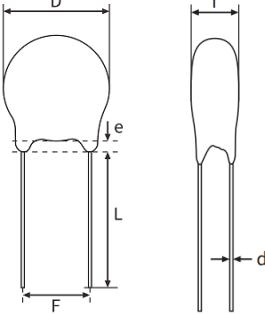
供应商签署栏			
制作	审核	批准	公司印章
李梦真	张海燕	谢高升	

客户确认栏			
承认	审核	批准	结论:
			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其它:

烦请确认后回传，以方便交货确认；未回签表示默认合格，  
订货合同按此样品执行交货。

广东捷威电子有限公司  
GUANGDONG JURCC ELECTRONICS CO; LTD.  
地址：广东省鹤山市址山镇龙翔路八号之十九A23栋

## 产品承认规格

客户名称			日期	2025-05-16											
产品名称	Y1 交流陶瓷电容器		执行标准	IEC 60384-14 2013-06 Edition 4											
规格描述	Y5V 222M400VAC P10 L15		产品编码												
客户料号															
1.温度特性的温度范围	-25°C~+85°C														
2.工作温度范围	-25°C~+125°C														
3.外观要求	产品本体表面光洁，无损坏，印字清晰；引脚无氧化，无异物。														
4.印字、尺寸标准(mm)	实测记录														
				D	8.0±1.0	7.89	7.82	7.75	7.86	7.89					
				T	4.0±0.8	4.15	4.10	4.06	4.12	4.18					
				F	10.0±0.8	10.05	10.13	10.10	10.07	10.16					
				L	15.0±2.0	15.26	15.01	15.52	15.43	15.00					
				d	0.55±0.05	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55					
				e	3.0max	1.11	1.02	1.15	1.06	1.17					
5.性能标准	实测记录														
电容量	2200pF ±20%		2316	2247	2190	2312	2236								
损耗角	≤0.025		0.0029	0.0035	0.0031	0.0029	0.0034								
耐电压	无击穿，无飞弧(4000VAC60S)		PASS	PASS	PASS	PASS	PASS								
绝缘电阻	≥6000MΩ (100VDC 充电 60S)		PASS	PASS	PASS	PASS	PASS								
测试仪器	ZX6517 容量损耗测试仪 LK2671B 耐压测试仪 TH2681A 绝缘电阻测试仪														
测试条件	1KHz 1.0V 25±1°C 50±25%RH														
6.产品认证															
认证机构	符号	认证标准			证书号										
CQC		IEC 60384-14 2005			CQC19001224584										
UL		UL 60384-14 2014-07 CSA E60384-14 2014-10 CSA E60384-1 2014-10			E343072										
VDE		DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04 IEC 60384-14 (ed.4)			40050359										
7.环保标准	符合 RoHS2.0 REACH 无卤素标准														
8.包装标准	散装 1000PCS/包														