

产品承认书

客户名称: _____

产品名称: Y1 交流陶瓷电容器_____

规格描述 Y5V 102M 400VAC ROHS P7.5 L15 JURCC_____

产品编码: _____

客户料号: _____

制作日期: 2025-05-16_____

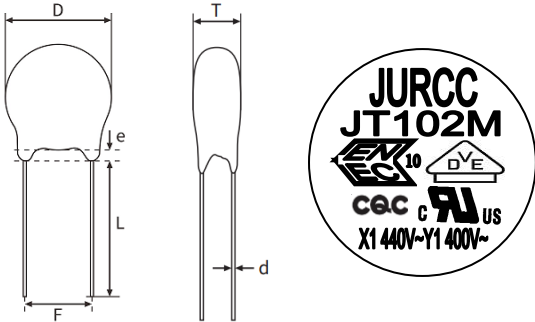
供应商签署栏			
制作	审核	批准	公司印章 
李梦真	张海燕	谢高升	

客户确认栏			
承认	审核	批准	结论:
			☐ 合格
			☐ 不合格
			☐ 其它:

烦请确认后回传，以方便交货确认；未回签表示默认合格，
订货合同按此样品执行交货。

广东捷威电子有限公司
GUANGDONG JURCC ELECTRONICS CO; LTD.
地址：广东省鹤山市址山镇龙翔路八号之十九A23栋

产品承认规格

客户名称		日期		2025-05-16							
产品名称		Y1 交流陶瓷电容器		执行标准		IEC 60384-14 2013-06 Edition 4					
规格描述		Y5V 102M 400VAC P7.5 L15		产品编码							
客户料号											
1.温度特性的温度范围				-25℃~+85℃							
2.工作温度范围				-25℃~+125℃							
3.外观要求				产品本体表面光洁，无损坏，印字清晰；引脚无氧化，无异物。							
4.印字、尺寸标准(mm)						实测记录					
				D	6.0±1.0	6.15	6.02	5.97	5.90	6.06	
				T	4.0±0.8	4.14	3.98	3.96	4.11	4.02	
				F	7.5±0.8	7.52	7.65	7.52	7.48	7.46	
				L	15.0±2.0	15.26	15.11	15.12	15.33	15.20	
				d	0.55±0.05	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55	
				e	3.0max	1.16	1.05	1.17	1.18	1.02	
5.性能标准				实测记录							
电容量	1000pF ±20%			1026	1015	1050	1012	1000			
损耗角	≤0.025			5	0.0035	0.0041	0.0046	0.0050			
耐电压	无击穿，无飞弧(3750VA)			;	PASS	PASS	PASS	PASS			
绝缘电阻	≥6000MΩ (100VDC 充电)			;	PASS	PASS	PASS	PASS			
测试仪器	ZX6517 容量损耗测试仪 LK2671B 耐压测试仪 TH2681A 绝缘电阻测试仪										
测试条件	1KHz 1.0V 25±1℃ 50±25%RH										
6.产品认证											
认证机构	符号		认证标准				证书号				
CQC			IEC 60384-14 2005				CQC19001224584				
UL			UL 60384-14 2014-07 CSA E60384-14 2014-10 CSA E60384-1 2014-10				E343072				
VDE			DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04 IEC 60384-14 (ed.4)				40050359				
7.环保标准	符合 RoHS2.0 REACH 无卤素标准										
8.包装标准	散装 1000PCS/包										