

产品承认书

客户名称: _____

产品名称: Y1 交流陶瓷电容器规格描述: Y5U 681K 400VAC ROHS P10 L15 JURCC

产品编码: _____

客户料号: _____

制作日期: 2025-05-16

供应商签署栏			
制作	审核	批准	公司印章
李梦真	张海燕	谢高升	

客户确认栏			
承认	审核	批准	结论:
			<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 <input type="checkbox"/> 其它:

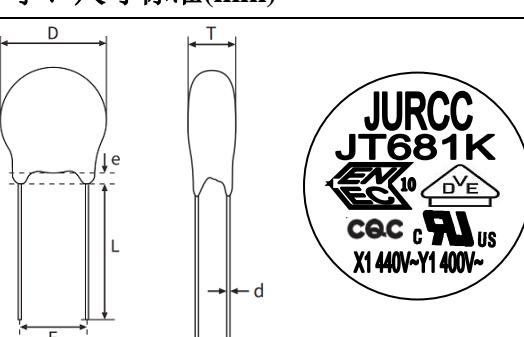
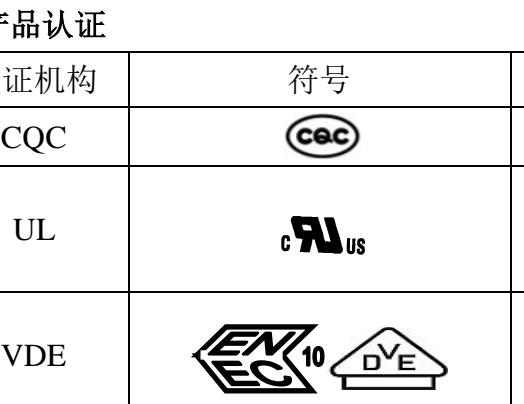
烦请确认后回传, 以方便交货确认; 未回签表示默认合格,
订货合同按此样品执行交货。

广东捷容电子有限公司

GUANGDONG JURCC ELECTRONICS CO; LTD.

地址: 广东省鹤山市址山镇龙翔路八号之十九A23栋

产品承认规格

客户名称	佛山市晨皓智能电子有限公司	日期	2025-05-16										
产品名称	Y1 交流陶瓷电容器	执行标准	IEC 60384-14 2013-06 Edition 4										
规格描述	Y5U 681K400VAC P10 L15	产品编码											
客户料号													
1.温度特性的温度范围	-25°C~+85°C												
2.工作温度范围	-25°C~+125°C												
3.外观要求	产品本体表面光洁, 无损坏, 印字清晰; 引脚无氧化, 无异物。												
4.印字、尺寸标准(mm)													
D	7.0±1.0	7.05	7.09	7.10	7.02	7.08							
T	4.0±0.8	3.94	3.95	3.90	4.03	3.97							
F	10.0±0.8	10.05	10.03	9.80	10.07	9.96							
L	15.0±2.0	15.26	15.01	15.12	15.27	15.23							
d	0.55±0.05	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55							
e	3.0max	1.11	1.02	1.05	1.22	1.13							
5.性能标准													
电容量	680pF ±10%	653.7	665.4	676.3	651.2	667.4							
损耗角	≤0.025	0.0035	0.0040	0.0037	0.0042	0.0039							
耐电压	无击穿, 无飞弧(4000VAC60S)	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS							
绝缘电阻	≥6000MΩ (100VDC 充电 60S)	PASS	PASS	PASS	PASS	PASS							
测试仪器	ZX6517 容量损耗测试仪 LK2671B 耐压测试仪 TH2681A 绝缘电阻测试仪												
测试条件	1KHz 1.0V 25±1°C 50±25%RH												
6.产品认证													
认证机构	符号	认证标准			证书号								
CQC		IEC 60384-14 2005			CQC19001224584								
UL		UL 60384-14 2014-07 CSA E60384-14 2014-10 CSA E60384-1 2014-10			E343072								
VDE		DIN EN 60384-14 (VDE 0565-1-1):2014-04 IEC 60384-14 (ed.4)			40050359								
7.环保标准	符合 RoHS2.0 REACH 无卤素标准												
8.包装标准	散装 1000PCS/包												