

序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3122211	1007/22#17/0.16TS \varnothing 1.6镀锡铜电子线(黑)	0.158	M
2	L3122212	1007/22#17/0.16TS \varnothing 1.6镀锡铜电子线(402红)	0.158	M
3	L3122213	1007/22#17/0.16TS \varnothing 1.6镀锡铜电子线(白)	0.158	M
4	L3122215	1007/22#17/0.16TS \varnothing 1.6镀锡铜电子线(黄)	0.158	M
5	L3122216	1007/22#17/0.16TS \varnothing 1.6镀锡铜电子线(绿)	0.158	M
6	T1000066	X3001-T-PN	5	PCS
7	Y2200004	A3001-05P	1	PCS


技术要求:

导通: 1)100%导通OK, 不能有断路/短路/开路/错位;
2)DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$, 绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$;

测试: 3)插头网尾做摇摆测试, 无间歇性不良状况; 小端子类必须做插拔力测试;

4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观: 5)电线圆实平滑, 颜色均匀, 护套表面无破损, 划伤, 脏污, 变形等缺陷;
6)插头表面光滑平整, 无毛刺, 无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污;
7)金属无锈迹, 无端子高低现象。

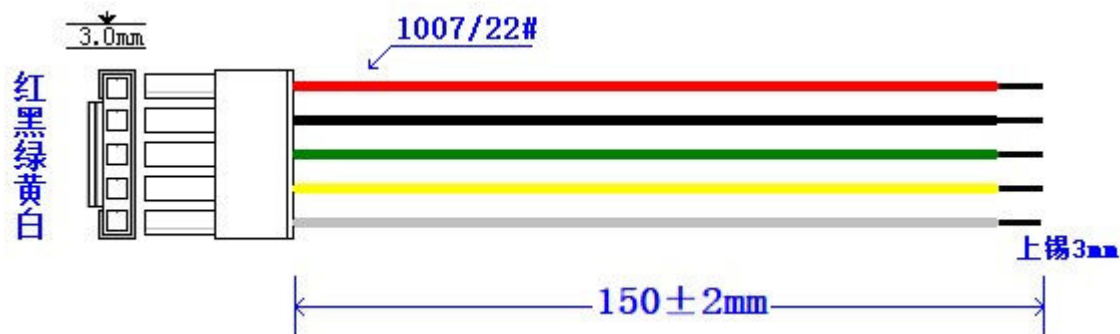

RoHS Compliant

				图号:	11883	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd	页面:	4 of 5	
				单位:	MM		日期:	2025-06-03	
				比例:	1:1	产品名称:	3.0mm端子线UL1007#22 5P 单排公壳 红/黑/绿/黄/白 单头	制图:	
A/0	3489-11883		2025-04-06	视图:		规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN301-100722-150-5P	批准:	