


序号	材料编码	材料名称及规格	数量	单位
1	L3122211	1007/22#17/0.16TS ￠1.6镀锡铜电子线(黑)	0.158	M
2	L3122212	1007/22#17/0.16TS ￠1.6镀锡铜电子线(402红)	0.158	M
3	L3122213	1007/22#17/0.16TS ￠1.6镀锡铜电子线(白)	0.158	M
4	L3122215	1007/22#17/0.16TS ￠1.6镀锡铜电子线(黄)	0.158	M
5	L3122216	1007/22#17/0.16TS ￠1.6镀锡铜电子线(绿)	0.158	M
6	L3122217	1007/22#17/0.16TS ￠1.6镀锡铜电子线(蓝)	0.158	M
7	T1000066	X3001-T-PN	6	PCS
8	Y2200005	A3001-06P	1	PCS

技术要求：

导通：1)100%导通OK，不能有断路/短路/开路/错位；
2)DC300V导通阻抗 $\leq 2\Omega$ ，绝缘阻抗 $\geq 5M\Omega$ ；

测试：3)插头网尾做摇摆测试，无间歇性不良状况；小端子类必须做插拔力测试；
4)数据线必须按该产品测试要求做数据传输测试或影像传输测试。

外观：5)电线圆实平滑，颜色均匀，护套表面无破损，划伤，脏污，变形等缺陷；
6)插头表面光滑平整，无毛刺，无明显机械压伤/损伤/缺损/变形/脏污；
7)金属无锈迹，无端子高低现象。

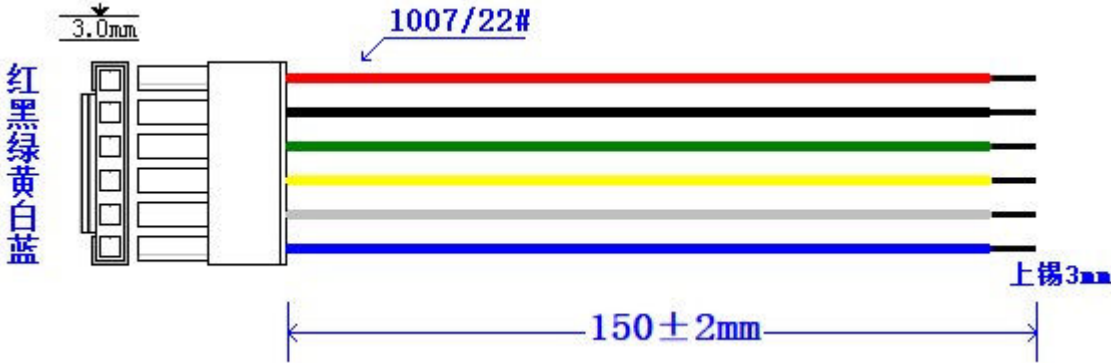

								RoHS Compliant	
				图号:	11884	東莞市德藝隆電子有限公司 DongGuan DEALON Electronics Co.,Ltd		页面:	5 of 5
				单位:	MM			日期:	2025-06-03
				比例:	1:1	产品名称:	3.0mm端子线UL1007#22 6P 单排公壳 红/黑/绿/黄/白/蓝 单	制图:	
A/0	3489 -11884		2025-04-06	视图:		规格型号:		审核:	
版本	修改内容	绘图	修改日期	尺寸:	A4	物料编码:	LNN301-100722-150-6P	批准:	