


产品名称	WBP 8000-9450nm Filter	物料编码	15.01.06.0025
版本	改变	制表	时间
A0	初始版本	范文海	2023-12-11

产品规格 Product Specifications		
参数 Parameters	单位 Unit	技术参数 Specifications
材料 Material	/	单晶锗
尺寸 Size	mm	$\varnothing 13 \pm 0.05 * 0.3 \pm 0.05$
<b>光谱要求:</b>		
8000±100~9450±100nm	%	Tavg>92%, Tmin>88%
7800±100、9650±100nm	%	T=50%
500±200~7500±200nm	%	Tmax<1%
10200~10300nm	%	Tmax<5%
10500±200nm~12000±200nm	%	Tmax≤1%
<b>外观要求:</b> 参照高德检验标准		
<b>环境测试:</b> 1.水煮 1 小时； 2.百格拉膜实验；		
<b>包装要求:</b> 吸塑盒，真空打包		

附: 1. 光谱图

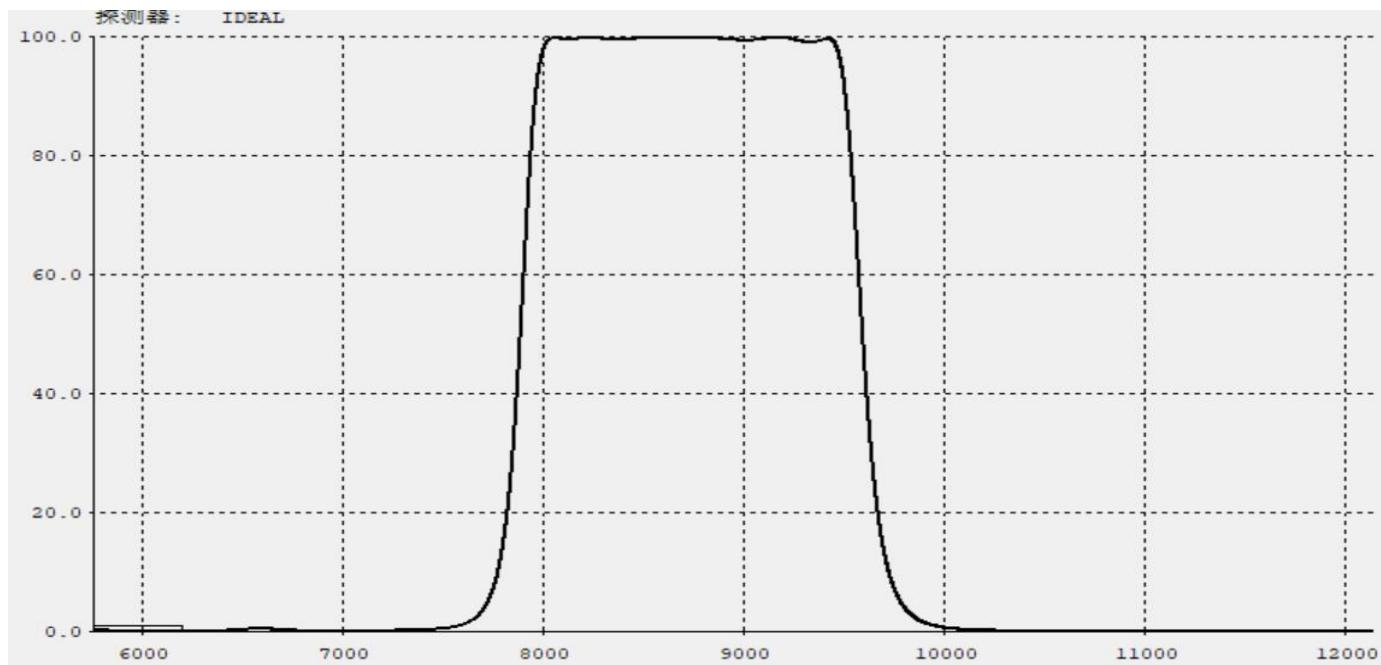

制表: 范文海	批准:	时间:2023-12-11	Page: 1 of 1
---------	-----	---------------	--------------